

INFORMACE O VÝROBKU

LINEA FURNITURE

 40 - 100 kg

 50 - 109,5 mm

 50 - 100 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


VIDLICE

STRÁNKY: 8-11



KOLA

STRÁNKY: 12-17

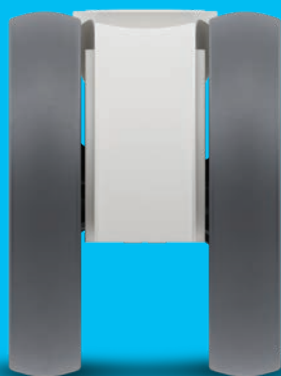

UCHYCENÍ

STRÁNKY: 18-27



LEPŠÍ MOBILITA VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Společnost TENTE věří v chytrá řešení mobility, která výrazně zlepšují život lidí a jejich pracovní prostředí. Řešení TENTE zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a otevírají nové obzory v oblasti designu, odolnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Na tyto kompetence a vysokou kvalitu naší výroby spoléhají přední výrobci a společnosti z různých odvětví.

Na následujících stránkách naleznete technické informace o naší řadě výrobků Linea. Vysvětlíme vám také přidanou hodnotu, kterou toto řešení mobility nabízí vaší organizaci. Funkce zahrnují:

Robustní bydlení

Dvojitá kolečka pro vysokou nosnost a nízkou výšku.

Rychlá montáž

Rychlejší montáž díky snadnému zapojení kování.

Oceněný design

Oceněno prestižními cenami mezinárodních porot.



Deutscher Designer Club



reddot design award

LINEA FAMILY PŘEHLED

IDEÁLNÍ PRO VAŠE POTŘEBY

Řada koleček Linea zahrnuje nejen výrobky uvedené v této brožuře, ale také další verze se speciálními funkcemi, které vyhoví vašim individuálním potřebám. Pro více informací o těchto verzích Linea nás prosím kontaktujte:

Kick pedál



Průmyslová deska



Centrální zámek



Posunova kabelů



Kombinovaný zámek



Linea

Kompletní výběr přizpůsobitelných produktových řešení a uzamykacích funkcí.

 120 - 150 kg

 100 - 150 mm

Pro více informací o tomto produktu nás prosím kontaktujte.



Bezpe nostní systém Linea

Ve výchozím nastavení se
automaticky uzamkne pro
bezpečnosti.

 60 - 120 kg

 75 - 100 mm

Pro více informací o tomto
produktu nás prosím
kontaktujte.



Linea s nízkou výš- kou

Verze s nízkou výškou:
pouze 3 mm nad výškou
průměru kola.

 90 - 100 kg

 75 - 100 mm

Pro více informací o tomto
produktu nás prosím
kontaktujte.



Linea smart

vestavěným kováním
připraveným k použití a
základními funkcemi Linea.

 90 - 100 kg

 100 mm

Pro více informací o tomto
produktu nás prosím
kontaktujte.



Zatížení zařízení Linea

Robustní verze, která
unese vyšší zatížení.

 100 kg

 50 mm

Informace o kování naleznete
na stranách 20-27.



Linea light

Version with a wide range of
possibilities and easy plug-in
fittings.

 40 kg - 100 kg

 50 - 100 mm

Informace o kování nalezne-
te na stranách 20-27.



DESIGN NA MÍRU

Design všech Linea lze přizpůsobit. Nabízíme nejen možnost fascinujících obrázkových potisků, ale také možnost plynule je přizpůsobit individuálnímu designovému jazyku našich zákazníků a podpořit tak jejich úspěšné odlišení.

Obráťte se na nás:

www.tente.com/contact



Povrchové úpravy



Slad ní barev



Individuální znaka



Obrázkové tisky

VIDLICE



FUNKCE




Optimalizovaný mechanismus řízení

Směrový zámek pro lepší řízení v zatáčkách i při jízdě v přímém směru na dlouhé vzdálenosti.



Ergonomický kick pedál

Kopací pedál pro rychlé a snadné ovládání v jakékoli obuvi.

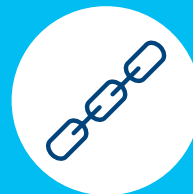

Robustní vidlice

Dvojitá kolečka vysokou nosnost a nízkou výšku.



Ne rozbitná konstrukce

Extrémně vysoká absorpce nárazů.



Snížené čištění

Kolečka se rychle a snadno čistí a jejich povrch je většinou hladký.

VIDLICE

Konstrukce s dvojitými kolečkami umožňuje hladší manévrování. To je dáno diferenciálním efektem a tím, že mají nižší celkovou výšku než jednokolová kolečka se stejným průměrem kol. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu. Kolečka mají mimořádně vysoké tlumicí vlastnosti a se díky převážně hladkému povrchu snadno a rychle čistí. Nabízíme různé funkce:

• Otočné kolečko

Kolečka a skříň jsou volně pohyblivá, což usnadňuje manévrování.



• Směrová brzda

Směrový zámek pro lepší řízení v zatáčkách i pohyb v přímém směru na dlouhé vzdálenosti.



• Brzděné kolo

Zámek kola s pedálem ruční ovládní, který zabraňuje nechtěnému pohybu.



• Totální brzda

Totální brzda pro současné uzamčení kola a otočného krytu pro bezpečnou pozici.



• Ergonomický kick pedál

Všechna kolečka se standardním zámkem jsou k dispozici s větším pedálem pro rychlé a snadné ovládání v jakékoli obuvi. Kontaktujte nás.



• Integrovaný posuvník kabelů

Pro model Linea s průměrem kol 100 mm a 125 mm je k dispozici tlačný kabel. Ten chrání kabely a trubky ležící na podlaze. Lze jej instalovat i dodatečně. Kontaktujte nás prosím.

Technické údaje a dostupnost




Popis	Typ vidlice	Otočné kolečko	Otočné kolečko se směrovou aretací	Otočné kolečko s brzdou	Otočné kolečko celkovou aretací
	Popis kola	5940 / 5920	5921	5945 / 5925	5927
	Materiál	Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyamid
	Otočné ložisko	Dvojitě přesné kuličkové ložisko nebo kluzné ložisko	Dvojitě přesné kuličkové ložisko nebo kluzné ložisko	Dvojitě přesné kuličkové ložisko nebo kluzné ložisko	Dvojitě přesné kuličkové ložisko nebo kluzné ložisko
	Omyvatelné*	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Rušení otáčení	Zatížení zařízení Linea				
	Ø kola 50 mm	92,5 mm	-	104 mm	-
	Linea light				
	Ø kola 50 mm	92,5 mm	-	104 mm	-
	Ø kola 65 mm	113 mm	-	135 mm	-
	Kolo Ø 75 mm	130 mm	162 mm	162 mm	162 mm
	Kolo Ø 100 mm	176 mm	-	206 mm	-


Položky s tímto označením "●" jsou k dispozici. Položky s tímto označením "-" nejsou v naší standardní nabídce k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

* Omyvatelné verze s přesným nerezovým kuličkovým ložiskem v otočné hlavě.

Otočná ložiska

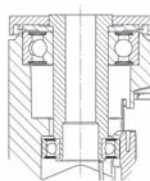

Dvojitě přesné kuličkové ložisko

 

Kluzné ložisko



Shodné barvy

Jedná se o naše standardní barvy výrobků. Pokud požadujete něco jiného, kontaktujte nás.

Barvy běhounu:



RAL 7001



RAL 9002



RAL 7015



RAL 9011



RAL 9003

Barvy kick pedalu:



RAL 7015



RAL 9011




RAL 3000



RAL 6032

KOLA

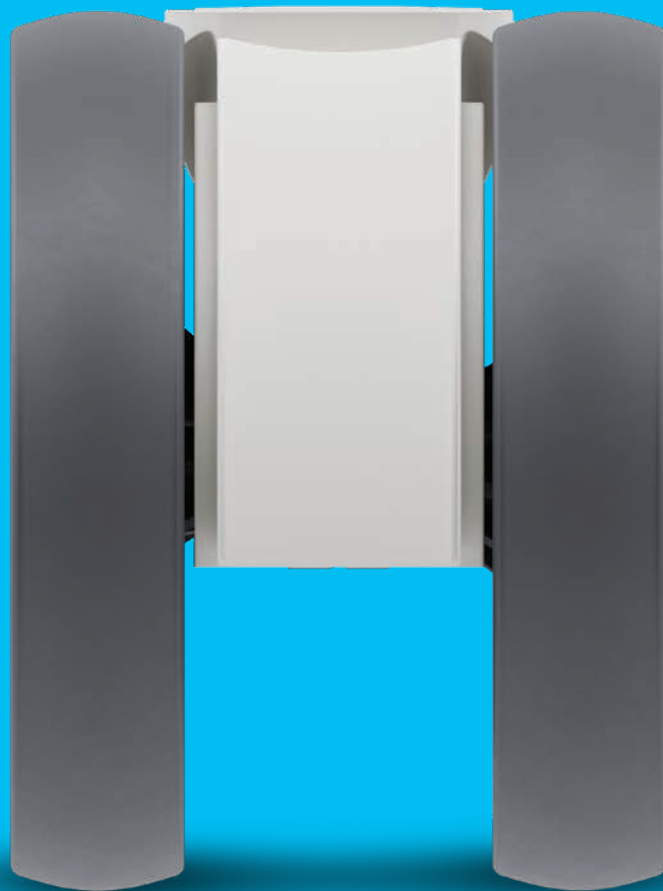

FUNKCE



Tichý chod

Volitelná verze s měkkými koly pro tiché pracovní prostředí.




Neznačkový pohyb

Kola se sníženým otěrem a malými nároky na čištění.



Ochranné těsnění

Kola s utěsněnými přesnými kuličkovými ložisky chránícími před stříkající vodou a nečistotami.

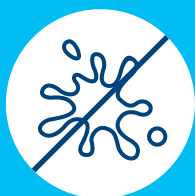

Nešpinivý provoz

Nebarví se při kontaktu podlahou během dlouhého stání. Lze použít i na podlahy z neošetřeného dřeva a přírodního kamene.



Certifikovaná vodivost

Volitelná vodivá verze pro ochranu uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem.



Individuální značení

Lze potisknout logem.



Fascinující obrazové Zsky

Vytiskněte si vlastní obrázky na kryty kol.



Lakovaný povrch

K dispozici jsou zlaté, chromované nebo lesklé povrchy.



Kola s nízkými nároky na údržbu

Neomezený provoz s minimálními nároky na čištění.

KOLA

Vlastnosti kola závisí na materiálu a ložisku. Řada Linea nabízí vysoce kvalitní syntetická kola vyrobená z polypropylenu, polyamidu nebo polyuretanu. Výsledkem je nízký valivý odpor a ochrana proti korozi a poškození mnoha různými látkami. Kola Linea lze používat na měkkých i tvrdých podlahách s vysokou úrovní jízdního komfortu.

Supratech

Extrémně všestranný a hladký běhoun z termoplastické pryže.



Maxtech

Ideální pro funkční design a náročné aplikace. Vyrobeno z polyamidu a vstřikovaného polyuretanu. K dispozici také ve vodivém provedení a provedení z nerezové oceli.



Sladění barev

Jedná se o naše standardní barvy výrobků. Pokud požadujete něco jiného, kontaktujte nás.

Barvy běhounu:

● RAL 7015

● RAL 9011

Barvy krytů kol:

○ RAL 9003

● RAL 9002

● RAL 7001

● RAL 7015

● RAL 9011

● PMS 116C

● PMS 186C

● PMS 376C

● PMS 2935C

Některá kolečka vyrobená ze syntetických materiálů jsou omyvatelná. Díky tomu je lze používat v prostorách s přísnými hygienickými předpisy, například v nemocnicích. Konstrukce běhounu byla optimalizována tak, aby zajišťovala snadnou ovladatelnost díky snížení tření.



Duratech

Stabilní a odolné tvrdé kolo z polyamidu.



Flexibilita s designovými kryty kol

Za účelem optimalizace skladového hospodářství mohou být kolečka dodávána bez namontovaných krytů kol. Díly s barvami nebo speciálním potiskem lze dodat samostatně. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Technické údaje a dostupnost

					
i	Název produktu	Supratech	Duratech	Maxtech	Maxtech precision
	Popis kola	PJI	POH, POI, UOH, UOI	UAI, UAO	UAP
	Materiál běhounu	Termoplastická pryž	Polyamid	Polyuretan	Polyuretan
	Tvrdost běhounu*	Pobřeží A 92	Pobřeží A 92	Pobřeží A 92	Pobřeží A 92
	Materiál běhounu kola	Polypropylen	Polyamid	Polyamid	Polyamid
	Teplotní rozsah	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C
	Šířka běhounu / průměr kola v mm	13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 -	- 13,9 mm / Ø 65 - -	13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 -	13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100
	Elektrická vodivost (104 OHM)	-	-	-	-
	Omyvatelné**	-	-	●	-
Typ ložiska	Kluzné ložisko	●	●	●	-
	Přesné kuličkové ložisko	-	-	-	●
Nosnost	Zatížení zařízení Linea				
	Ø kola 50 mm	-	-	-	100 kg
	Linea light				
	Ø kola 50 mm	-	-	50 kg	-
	Ø kola 65 mm	40 kg	40 kg POI 50 kg UOI	60 kg	90 kg
	Kolo Ø 75 mm	50 kg	-	60 kg UAI 70 kg UAO	100 kg
	Kolo Ø 100 mm	-	-	-	100 kg

Položky s s tímto označením "●" jsou k dispozici. Položky s tímto označením "-" nejsou v naší standardní nabídce k dispozici. Kontaktujte nás prosím. Uvedená nosnost platí pouze pro kolečka Linea.

* Kontaktujte nás, pokud si přejete měkčí.

** Omyvatelná kolečka mají přesná kuličková ložiska z nerezové oceli a/nebo kluzná ložiska.

Maxtech stainless	Maxtech conductive	Maxtech precision conductive
UAC	XSI, XSO	XSP, XSC
Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
Pobřeží A 92	Pobřeží A 92	Pobřeží A 92
Polyamid	Polyamid	Polyamid
-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C	-10 °C / +40 °C
13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100	13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 -	13 mm / Ø 50 13,9 mm / Ø 65 15 mm / Ø 75 20 mm / Ø 100
-	●	●
●	●	● XSC
●	●	●
●	-	●
100 kg	-	100 kg
-	50 kg XSI	-
-	-	-
100 kg	60 kg XSI 70 kg XSO	100 kg
100 kg	-	100 kg



Normy:

Následující typy koleček byly testovány a splňují požadavky podle následujících norem:

EN 12528:

- Zatížení Linea (pouzdro 5920/5925)
- Linea light

EN 12530:

- Zatížení Linea (pouzdro 5940/5945)
- Linea light Ø kola 75 mm)



Nosnost

Při použití čtyř koleček můžete vypočítat potřebnou nosnost takto: Součet hmotnosti vaší aplikace plus přídavné zatížení děleno třemi kolečky.

$$\frac{\text{Hmotnost aplikace} + \text{zatížení}}{3} = \text{Nosnost jednoho kolečka}$$

Typy ložisek



Kluzné ložisko pro krátké vzdálenosti.



Přesné kuličkové ložisko pro nejvyšší výkon.

UCHYCENÍ



FUNKCE



Rychlá montáž

Rychlejší montáž snadnému zapojení kování.



Flexibilita s možnostmi uchycení

Kontaktujte nás a získajte více informací o personalizovaném kování.



Variabilní možnosti uchycení

Široká nabídka kování různých velikostí.

ADDITIONAL FEATURES



Oceněný design

Získal prestižní ocenění mezinárodních porot.



Komponenty odolné vůči chemikáliím

Odolává mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám.




Testovaná kvalita

Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami.




Nezávadné materiály

Splňuje požadavky směrnice RoHS a nařízení REACH Evropské unie. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI).

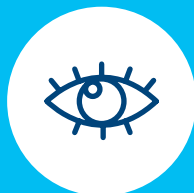

Jednotný design

Řada výrobků Linea zajišťuje jednotný obraz. K dispozici jsou univerzální funkce s průměry od 50 mm. až 150 mm. Kontaktujte nás.

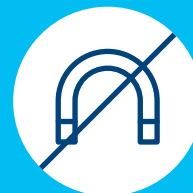

Spolehlivé skenování

Antimagnetická verze pro bezpečnostní skenery a magnetickou rezonanci tomografie. K dispozici na vyžádání.


UCHYCENÍ S PLOTÝNKOU

Pro kolečka se zaslepeným otvorem jsou k dispozici různá uchycení zásuvných desek.

Technické údaje a dostupnost

						
i	Typ montáže	Slepý otvor	Slepý otvor	Slepý otvor	Slepý otvor	Stonek s Deska ve tvaru písmene U
	Popis kola	L51-8	L51-10	L51-11	P10-40	P11
	Velikost plotny	-	-	-	40 x 15 mm 40 x 16 mm 40 x 17 mm 40 x 18 mm 40 x 20 mm 40 x 22 mm 40 x 25 mm	40 x 16 mm 40 x 17 mm 40 x 19 mm 40 x 22 mm 40 x 25 mm
	Středy otvorů v plotnách	-	-	-	-	-
	Ø otvoru pro plotnu	-	-	-	4 mm	4 mm
	Rozteč děr Ø	8 mm	10 mm	11 mm	-	-
	Kompa]bilní rozteče děr Ø	-	-	-	8 mm 10 mm	8 mm
	Popis					
Zatížení zařízení Linea	Zatížení zařízení Linea					
	Ø kola 50 mm	50,5 - 51 mm*	50 mm	-	58 mm	58 mm
	Linea light					
	Ø kola 50 mm	50,5 mm	50,5 mm	-	61 mm	61 mm
	Ø kola 65 mm	-	68 mm	-	77 mm	-
	Kolo Ø 75 mm	-	75,5 mm	-	84,5 mm	-
	Kolo Ø 100 mm	-	-	100 mm	-	-
Celková výška						

Položky s)mto označením "-" nejsou v naší standardní nabídce k dispozici. Kontaktujte nás prosím. Kování s deskami různých rozměrů může být k dispozici nebo může být.
* Kolečka 5920 mají celkovou výšku 50,5 mm a kolečka 5940 mají celkovou výšku 51 mm.

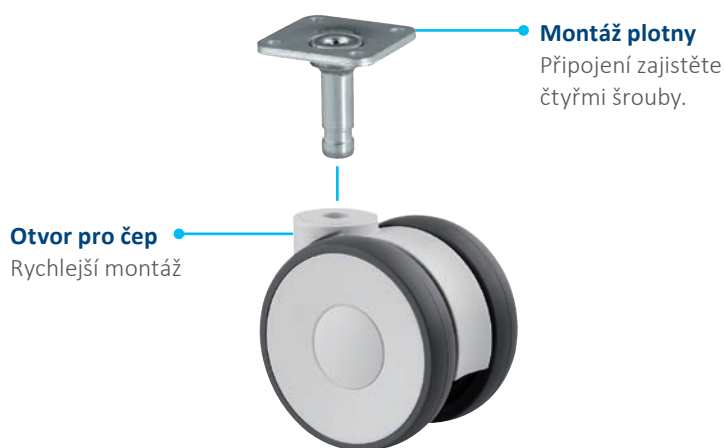

				
Stonek s plate Deska ve tvaru písmene L	Dřík s destičkou	Dřík s destičkou	Dřík s destičkou	Dřík s destičkou
P41	P41	P41	P40	P41
30 x 30 mm	38 x 38 mm	42 x 42 mm	60 x 60 mm	65 x 65 mm
20 x 20 mm	27 x 27 mm	32 x 32 mm	48/38 x 48/38 mm	47/42 x 47/42 mm
4,4 mm	5,1 mm	5,1 mm	6,3 mm	6,3 mm
-	-	-	-	-
8 mm	8 mm 10 mm	8 mm 10 mm 11 mm	10 mm 11 mm	10 mm 11 mm
58 mm	62 mm	62 mm	62 mm	60,5 mm
62 mm	63 mm	63 mm	63 mm	61,5 mm
-	79 mm	79 mm	79 mm	77,5 mm
-	86,5 mm	86,5 mm	86,5 mm	85 mm
-	-	109,5 mm	109,5 mm	108 mm

ýt vyrobeno na přání.



				
Dřík se závitem	Dřík se závitem	Dřík se závitem s drážkou pro torx	Dřík se závitem	Dřík se závitem
S70	S70	S73	S70	S70
M8 x 15 mm M10 x 25 mm M10 x 35 mm M10 x 50 mm	M10 x 10 mm M10 x 15 mm	M8 x 12 mm	M8 x 25 mm M10 x 15 mm M10 x 25 mm	M10 x 50 mm M10 x 70 mm M12 x 25 mm
-	-	-	-	-
10 mm	10 mm	10 mm	11 mm	11 mm
56 mm	56 mm	54 mm	-	-
58 mm	57 mm	54,5 mm	-	-
74 mm	73 mm	71 mm	-	-
81,5 mm	80,5 mm	78,5 mm	-	-
-	-	-	106 mm	106 - 109 mm*

ZÁSUVNÉ KOVÁNÍ

Pro všechna kolečka se slepým otvorem jsou k dispozici různá zásuvná kování, která umožňují rychlejší montáž. Tato kování jsou vhodná pro montáž a díky pojistnému kroužku umožňují efekFvní upevnění.



Technické údaje a dostupnost

i	Typ montáže	Slepý otvor	Slepý otvor	Slepý otvor	Dřík s drážkami	Dřík s pojistným kroužkem
	Popis článku	L51-8	L51-10	L51-11	R10	B11
	Rozměry stonku (Ø x délka)	-	-	-	8 x 10 mm 8 x 20 mm 8 x 28 mm	8 x 33 mm
	Slepý otvor Ø	8 mm	10 mm	11 mm	-	-
	Kompatibilní slepým otvorem Ø	-	-	-	8 mm	8 mm
Celková výška	Zatížení zařízení Linea					
	Ø kola 50 mm	50,5 - 51 mm*	50 mm	-	52,5 mm	-
	Linea light					
	Ø kola 50 mm	50,5 mm	50,5 mm	-	55 mm	-
	Ø kola 65 mm	-	68 mm	-	-	-
	Kolo Ø 75 mm	-	75,5 mm	-	-	-
	Kolo Ø 100 mm	-	-	100 mm	-	-

Položky s tímto označením "-" nejsou v naší standardní nabídce k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Dřík B40 znamená dřík pro snížení hluku, který se používá v kovovém podstavci.

* Kolečka 5920 mají celkovou výšku 50,5 mm a kolečka 5940 mají celkovou výšku 51 mm.



Dřík s pojistným kroužkem	Dřík límce	Objímkový dřík s pojistným kroužkem	Objímkový dřík s pojistným kroužkem	Objímkový dřík s pojistným kroužkem	Objímkový dřík s pojistným kroužkem	Objímkový dřík se syntetickým pojistným kroužkem
B11	B20	B10	B10	B10	B10	B40
10 x 33 mm	7 x 36 mm	10 x 20 mm	11 x 20 mm 11 x 30 mm	11 x 30 mm	9 x 24 mm	11 x 20 mm
-	-	-	-	-	-	-
10 mm	8 mm	10 mm	10 mm	11 mm	10 mm	10 mm 11 mm
-	53,5 mm	53,5 mm	54 mm	-	54 mm	54 mm
-	56 mm	56 mm	56,5 mm	-	56,5 mm	56,5 mm
-	-	72 mm	72,5 mm	-	72,5 mm	72,5 mm
-	-	79,5 mm	80 mm	-	80 mm	80 mm
-	-	-	-	104 mm	-	-

SOCKETS

Zásuvné šroubení s nákrůžkem lze kombinovat s různými objímkami pro snadnou a pevnou montáž.



Technické údaje a dostupnost

					
i	Typ zásuvky	Kulatá zásuvka pro trubky nebo dřevěné nábytek*	Kulatá zásuvka pro trubky	Čtyřhranná zásuvka pro trubky	Kulatá zásuvka pro dřevěné nábytek
	Popis článku	R20	R20	R40	H40
	Kompatibilní s produkt	B20 7 x 36 mm	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm
	Ø zásuvky / Ø límce	10 / 18 mm* 12 / 17 mm 13 / 17 mm 14 / 17 mm 16 / 20 mm 18 / 20 mm 20 / 23,5 mm 23 / 25 mm	14 / 18 mm 15 / 18 mm 16 / 18 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 19 / 21 mm 20 / 21 mm 22 / 25 mm 23 / 26 mm	16 / 20 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 21 / 23,5 mm 22 / 24,5 mm 23 / 25,5 mm 26 / 30 mm	15 mm
	Výška zásuvky	27 mm	36 mm	36 mm	36 mm

* Zásuvka R20 o velikosK 10 / 18 mm je bez trhlín a pro dřevěný nábytek, všechny ostatní pro trubky. Má výšku 29 mm.

ZÁSUVNÉ ROZŠIŘUJÍCÍ UCHYCENÍ

Nastavitelné expandéry umožňují flexibilní instalaci do trubek různých velikostí. Jsou k dispozici pro všechna kolečka se slepými otvory o průměru 10 mm.



Technické údaje a dostupnost

Popis	Typ montáže	Slepý otvor	Rozšiřovač, kulatý	Rozšiřovač, čtvercový Popis článku
	Popis článku	L51-10	R07	R47
	Měření expandéru	-	Ø 19 - 21,5 mm Ø 21,5 - 24 mm Ø 24 - 27 mm Ø 27 - 30 mm Ø 31 - 35 mm	Ø 21,5 - 24 mm Ø 24 - 27 mm Ø 27 - 30 mm Ø 32 - 35 mm Ø 36 - 40 mm
	Ø otvoru pro šroub	10 mm	-	-
	Kompa]bilní slepým otvorem Ø	-	10 mm	10 mm
	Zatížení zařízení Linea			
Celková výška	Ø kola 50 mm	50,5 mm	62,5 mm	62,5 mm
	Linea light			
	Ø kola 50 mm	50,5 mm	63 mm	63 mm
	Ø kola 65 mm	68 mm	80 mm	80 mm
	Kolo Ø 75 mm	75,5 mm	87 mm	87 mm
	Kolo Ø 100 mm	-	-	-

Položky s tímto označením "-" nejsou v naší standardní nabídce k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

ROZMANITOST SE SYSTÉMEM NAŠICH KOLEČEK

Všechny naše výrobky mají své specifické vlastnosti a silné stránky. Ať už jde o vysoké konstrukční standardy, specializované aplikace nebo výjimečnou nosnost - náš sortiment dokáže vyhovět vašim potřebám a lze jej přizpůsobit různým modelům.

Naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální řešení od správných rozměrů a technických specifikací až po požadovanou konfiguraci - ať už potřebujete cokoli. Pro více informací nás prosím kontaktujte nebo navštivte naše webové stránky:
www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⌘ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⌘ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Dvojče Delta



⌘ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⌘ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⌘ 300 - 3.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⌘ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⌘ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Skaut



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integrální



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integrální dvojče



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Klinika Linea



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Forma



125 - 150 kg
125 - 150 mm

Aviana péče



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Dvojče Agila



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levína



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



10 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Úsměvy



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

ODBORNOST KTERÁ INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme globálně působící společnost, která vás podporuje na pěti kontinentech. To znamená podporu na místě se servisem na stejné úrovni - spolu s hlubokými znalostmi. Naši odborníci na řešení vám navíc poradí s výběrem nejlepšího konceptu mobility pro vaše potřeby. Navštivte naše webové stránky a vyhledejte nejbližší pobočku společnosti TENTE: www.tente.com/locations

ZVÝŠTE SVOU EFEKTIVITU

Naše řešení inteligentní mobility vám pomohou ušetřit čas, úsilí, energii a provozní náklady. To vám umožní zlepšit vaše provozní metody a pracovní podmínky, a tím optimalizovat vaše procesy a zajistit vyšší produktivitu, ziskovost a bezpečnost. Požádejte o katalog našich řešení nebo si na našich webových stránkách přečtěte o tom, jak naši zákazníci využívají naše řešení na míru: www.tente.com/solutions


ÚSPORA ČASU PŘI VÝVOJI

Na našich webových stránkách najdete také technické výkresy, produktové listy a 2D a 3D soubory CAD v různých formátech: www.tente.com/linea

ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE

Kromě našich informativních webových stránek si můžete snadno stáhnout různé katalogy a brožury o řešeních mobility, reference pro zákazníky a mnoho dalšího: www.tente.com/download



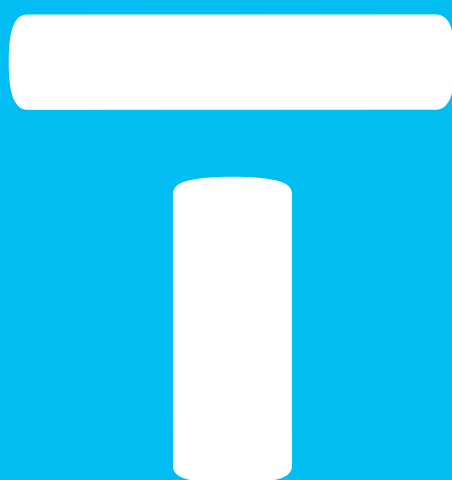

www.tente.com



PRODUKTIVITA



BEZPENOST



DESIGN



UDRŽITELNOST



ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ