


PRODUKTOVÁ ŘADA ANIKA

 40 - 50 kg

 57 - 86 mm

 55 - 75 mm

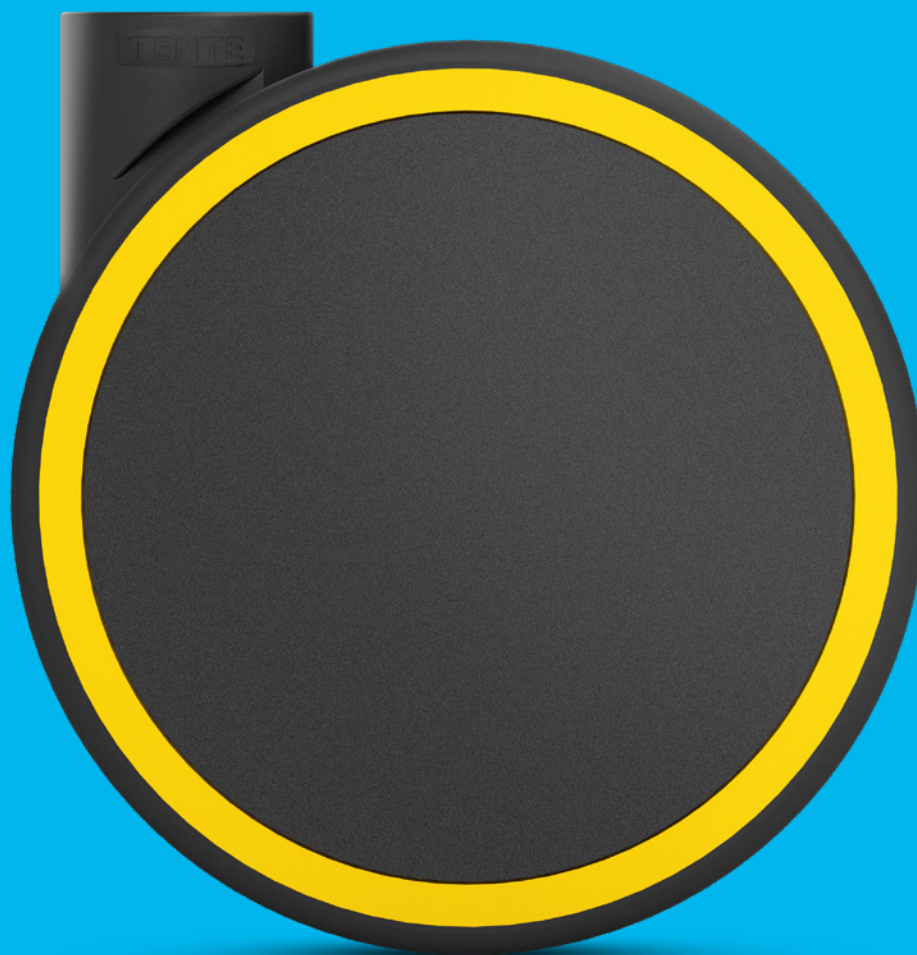

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VIDLICE

STRANY: 4-7



KOLA

STRANY: 8-13



UCHYCENÍ

STRANY: 14-22



LEPŠÍ MOBILITA V PRÉMIOVÉ KVALITĚ

TENTE věří v chytré řešení mobility, která zdatelně zkvalitňuje životy lidí a jejich pracovní prostředí. TENTE řešení zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a odkrývají nové obzory ve věcech designu a odolnosti stejně jako šetrnosti k životnímu prostředí. Přední výrobci a firmy z různých průmyslových odvětví se spoléhají na tyto faktory a naši vysokou kvalitu produktů.

Na následujících stránkách najdete technické informace o naší produktové řadě Anika. Také Vám představíme hodnotu, kterou toto řešení pohyblivosti nabízí Vaší organizaci. Funkce obsahují:

Barevná variabilita

Barvy mohou být sladěny s designem produktu.

Vizuální integraci

Rozdílné průměry a délky hlavy kolečka zajišťují perfektní přechod z kolečka na aplikaci.

Oceněný design


Oceněno prestižními cenami od mezinárodních porotců.



VIDLICE




FUNKCE

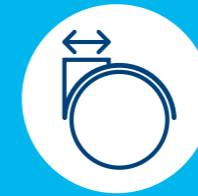


Vizuální integrace

Rozdílné průměry a délky hlavy kolečka zajišťují perfektní přechod z kolečka na aplikaci.

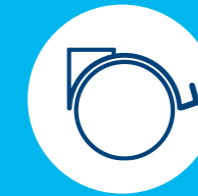

Přizpůsobený design

Dostupné různé pedály brzdy, tím jsou přizpůsobitelné pro design na míru.

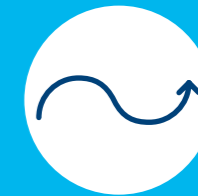

Snadná ovladatelnost

Princip dvojitého kola umožňuje vyšší ovladatelnost.



Barevný povrch

Zlatá, chromová, hliníková nebo lesklá barva.



Ergonomický pedál

Snadně přístupný pedál pro manuální zabrzdění kola.



Snížené riziko zranění

Automatická zátěžová brzda kola zamezuje samovolnému odjetí kancelářských židlí.




Zabezpečené stání

Brzda kola s pedálem pro manuální zacházení.



Barevná variabilita

Barvy mohou být sladěny s designem produktu. Prosím kontaktujte nás pro Vaši barvu. Standardní barvy:

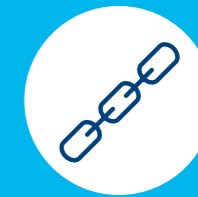

Robustní vidlice

Dvojité kolo pro vyšší stabilitu a nižší stavební výšku.

VIDLICE

Elegantní vidlice, která je vyrobena z prémiového polyamidu. Jsme schopni potvrdit původ všech použitých materiálů což znamená, že Vás můžeme ujistit o kvalitě produktů, které vyrábíme. Tato vidlice má vysokou šokovou absorpci. Tyto materiály jsou testovány v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských standardů. Nezávadné materiály jsou používány za účelem dodržení směrnice RoHS a regulace REACH Evropské Unie. Neobsahují polycyklické aromatické uhlovodíky nebo chrom (VI). Všechny komponenty jsou odolné proti většině čistících prostředků a chemickým látkám.




Technická data a dostupnost



i	Typ vidlice	Otočné kolo	Otočné kolo s brzdou kola	Otočné kolo se zátěžovou brzdou
	Popis	Označení produktu	5920	5925
Materiál		Polyamid prémiové kvality	Polyamid prémiové kvality	Polyamid prémiové kvality
Ložisko otočné hlavy		Kluzné ložisko	Kluzné ložisko	Kluzné ložisko
Opisný rádius	Kolo Ø 55 mm	96 mm	127 mm	96 mm
	Kolo Ø 65 mm	111 mm	152 mm	111 mm
	Kolo Ø 75 mm	128,8 mm	175,4 mm	-

Ložisko otočné hlavy

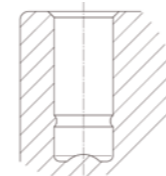

Kluzné ložisko pro uchycení čepem.

Produkty s touto značkou „“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

DESIGN NA ZAKÁZKU

Různé průměry hlavy kola jsou dostupné a přizpůsobitelné pro zajištění snadné montáže na Vaši aplikaci. Pedál brzdy lze také přizpůsobit. Toto je možné u kol s průměrem 65 mm a na požádání pro další průměry. Níže můžete nalézt naše standardní verze a možné příklady přizpůsobení abyste získali představu o tom, co je možné.



Standardní hlava kola

Příklady různých přizpůsobení




Standardní pedál brzdy

Příklady různých pedálů brzdy

KOLA



FUNKCE

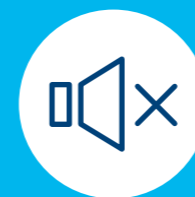

Tichý chod

Měkká verze kola pro tiché pracovní prostředí.



Barevný povrch

Zlatá, chromová, hliníková, nebo lesklá barva.



Individuální Brand

Možnost vlastního loga na kolečku.



Fascinující tisk obrázků

Můžete otisknout obrázek přes celou krytku kola.



Neznačující

Kola se sníženým opotřebením a nízkými požadavky na čištění.



Omyvatelná

Kola jsou snadně a rychle omyvatelná.



Barevná variabilita

Barvy mohou být sladěny s designem produktu. Prosím kontaktuje nás pro Vaši barvu.

Standardní barvy krytů kola:



KOLA

Charakteristika kola závisí na materiálu. Tyto kola vyžadují minimální čištění a nezanechávají žádné stopy nebo skvrny na podlaze, i po dlouhé době stání. Mohou být použita pro různé povrchy od neošetřeného dřeva po přírodní kámen nebo měkké koberce.







Duratech
Stabilní a odolné, vyrobeno z polyamidu.



Maxtech
Perfektní pro funkční design, injekčně formovaný polyuretan.

Technická data a dostupnost

			
Popis	Název produktu	Duratech	Maxtech
	Označení produktu	UOI	UAI
	Materiál běhounu	Polyamide	Polyurethane
	Tvrdość běhounu	Shore D 75	Shore A 92
	Materiál středu kola	Polyamide	Polyamide
	Teplotní rozsah	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
	Šířka běhounu	11 mm	11 mm
Typ ložiska	Kluzné uložení		
	Kapacita nosnosti		
Kapacita nosnosti	Kolo Ø 55 mm	40 kg	40 kg
	Kolo Ø 65 mm	-	50 kg
	Kolo Ø 75 mm	-	50 kg

Typ ložiska



Kluzné uložení pro krátké vzdálenosti.

Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.



Nosnost

Kapacita nosnosti závisí na vidlici a kolu. Toto bylo testováno a splňuje požadavky dané EN 12528. Při použití 4 kol, můžete vypočítat nutnou nosnost následovně: Součet váhy aplikace plus přidaná váha dělená 3 koly.

$$\frac{\text{Váha Vaší aplikace + nosnost}}{3} = \text{Kapacita nosnosti 1 kola}$$



DESIGN NA ZAKÁZKU

Naše produktová řada Anika nabízí široký rozsah možných přizpůsobení. Toto obsahuje tisk obrázků a mnoho dalšího. Můžeme vyhovět individuálním návrhovým preferencím našich zákazníků. Prosím kontaktujte nás: www.tente.com/locations



Úpravy povrchu



Barevné souznění



Individuální Brand



Tisk obrázků

UCHYČENÍ




FUNKCE




Rychlá montáž

Rychlejší montáž díky uchycení čepem.

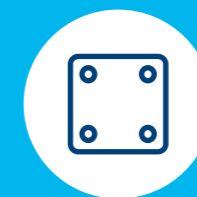

Různé možnosti uchycení

Široký rozsah uchycení v různých velikostech.

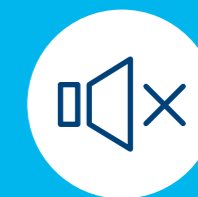

Tichý chod

Měkká verze kola pro tiché pracovní prostředí.



Certifikovaná kvalita

Testováno v naší vlastní laboratoři kvůli dodržení Evropských standardů.




Nezávadné materiály

Odpovídá směrnici RoHS a regulacím REACH Evropské Unie. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a chrom (VI).

UCHYCENÍ PLOTNOU

Pro kola s dírou pro čep. Jsou dostupné plotny různých uchycení a rozměrů.

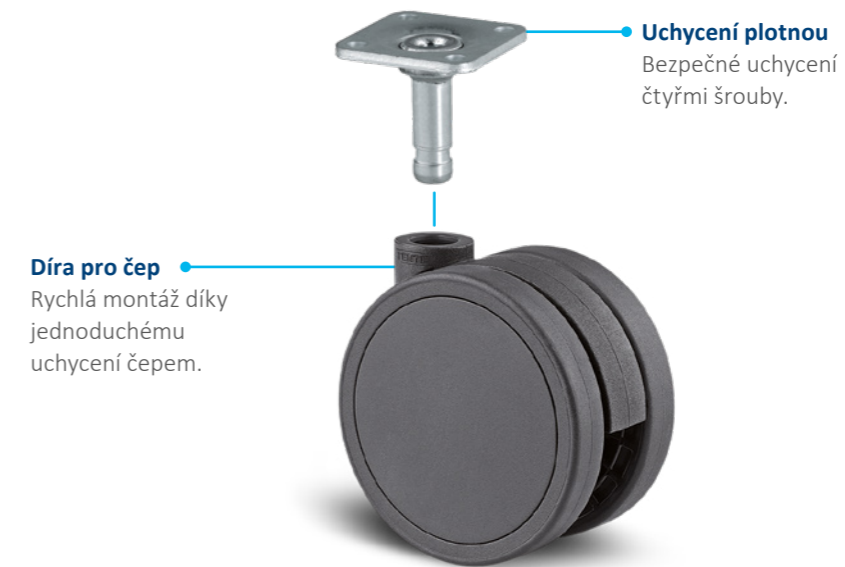

Technická data a dostupnost

i	Typ uchycení	Díra pro čep	Díra pro čep	Čep s plotnou tvaru U	Čep s plotnou tvaru L	Čep s plotnou	Čep s plotnou	Čep s plotnou	Čep s plotnou	Čep s plotnou
	Označení produktu	L51-10	L51-8	P10-40	P11	P41	P41	P41	P40	P41
	Velikost plotny	-	-	40 x 15 mm 40 x 16 mm 40 x 17 mm 40 x 18 mm 40 x 20 mm 40 x 22 mm 40 x 25 mm	40 x 16 40 x 17 40 x 19 40 x 22 40 x 25	30 x 30 mm	38 x 38 mm	42 x 42 mm	60 x 60 mm	65 x 65 mm
	Centrování děr plotny	-	-	-	-	20 x 20 mm	27 x 27 mm	32 x 32 mm	48/38 x 48/38 mm	47/42 x 47/42 mm
	Průměr díry Ø	-	-	4 mm	4 mm	4,4 mm	5,1 mm	5,1 mm	6,3 mm	6,3 mm
	Díra pro čep Ø	10 mm	8 mm	-	-	-	-	-	-	-
	Kompatibilní s dírou pro čep Ø	-	-	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm 10 mm	8 mm 10 mm	10 mm	10 mm
Celková výška	Koro Ø 55 mm	57 mm	57 mm	65 mm	65 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	66,5 mm
	Koro Ø 65 mm	67 mm	67 mm	75 mm	75 mm	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm	76,5 mm
	Koro Ø 75 mm	77 mm	-	-	-	-	88 mm	88 mm	88 mm	86,5 mm

Items with this sign „-“ are not available in our standard range. Please contact us.

UCHYCENÍ ČEPEM SE ZÁVITEM

Pro kola s dírou pro čep. Čepy se závitem je dostupné v různých provedeních a rozměrech.



UCHYCENÍ ROZTAŽNOU VLOŽKOU

Nastavitelné roztažné vložky umožňují flexibilní instalaci do trubek různých velikostí. Tyto vložky mohou být použity pro všechny kola s dírou pro čep s průměrem kola \varnothing 10 mm.



Technical data and availability

i	Typ uchycení	Díra pro čep	Díra pro čep	Čep se závitem	Čep se závitem	Čep se závitem	Čep se závitem
	Označení produktu	L51-10	L51-8	S10	S70	S70	S70
	Rozměry čepu se závitem	-	-	7 x 25 mm	M6 x 12 mm M6 x 25 mm M8 x 10 mm M8 x 12 mm M8 x 15 mm M8 x 25 mm M8 x 34 mm M10 x 10 mm M10 x 15 mm M10 x 25 mm	M8 x 15 mm M10 x 10 mm M10 x 15 mm M10 x 25 mm M10 x 35 mm M10 x 50 mm	M10 x 78 mm
	Díra pro čep \varnothing	10 mm	8 mm	-	-	-	-
Popis	Kompatibilní s dírou pro čep \varnothing	-	-	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
	Kolo \varnothing 55 mm	57 mm	57 mm	65 mm	63 mm	63 mm	66 mm
	Kolo \varnothing 65 mm	67 mm	67 mm	75 mm	73 mm	73 mm	76 mm
Celková výška	Kolo \varnothing 75 mm	77 mm	-	-	-	83 mm	86 mm

Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

Technická data a dostupnost

i	Typ uložení	Díra pro čep	Roztažná vložka, kruhová	Roztažná vložka, čtvercová
	Označení produktu	L51-10	R07	R47
	Rozměry roztažné vložky	-	\varnothing 19 - 21,5 mm \varnothing 21,5 - 24 mm \varnothing 24 - 27 mm \varnothing 27 - 30 mm \varnothing 31 - 35 mm	21,5 - 24 mm 24 - 27 mm 27 - 30 mm 32 - 35 mm 36 - 40 mm
	Díra pro šroub \varnothing	10 mm	-	-
Description	Kompatibilní s dírou pro čep \varnothing	-	10 mm	10 mm
	Kolo \varnothing 55 mm	57 mm	-	-
	Kolo \varnothing 65 mm	67 mm	-	-
Overall height	Kolo \varnothing 75 mm	77 mm	-	-

Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

UCHYCENÍ ČEPEM

Pro všechna kola s dírou pro čep. Různé uchycení jsou dostupné pro rychlejší montáž. Tyto uchycení jsou účinné a snadné k instalaci.



Technická data a dostupnost


i Typ uchycení	Díra pro čep	Díra pro čep	Čep s drážkou	Čep s pojistným kroužkem	Čep s pojistným kroužkem	Límcový čep	Límcový čep s pojistným kroužkem	Límcový čep s pojistným kroužkem	Límcový čep se syntetickým kroužkem	Límcový čep se syntetickým kroužkem
Označení produktu	L51-10	L51-8	R10	B11	B11	B20	B10	B10	B40	B40
Popis Rozměr čepu (Ø x délka)	-	-	8 x 10 mm 8 x 20 mm 8 x 28 mm	8 x 33 mm	10 x 33 mm	7 x 36 mm	10 x 20 mm 11 x 20 mm 11 x 30 mm	9 x 24 mm	11 x 20 mm	11 x 20 mm
Díra pro čep Ø	10 mm	8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompatibilní s dírou pro čep Ø	-	-	8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm* 10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Celková výška Kolo Ø 55 mm	57 mm	57 mm	60 mm	57 mm	57 mm	61 mm	61,5 mm	61,5 mm	61,5 mm	61,5 mm
Kolo Ø 65 mm	67 mm	67 mm	70 mm	67 mm	67 mm	71 mm	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm	71,5 mm
Kolo Ø 75 mm	77 mm	-	-	-	77 mm	-	81,5 mm	81,5 mm	81,5 mm	81,5 mm

Produkty s touto značkou „-“ nejsou dostupné v našem standardním rozsahu. Prosím kontaktujte nás.

* Pouze čep B10 v 11 x 20 mm je dostupný v díře pro čep Ø 8 mm.

REDUKCE

Pro snadnou a pevnou montáž pod různé aplikace, toto uchycení čepu může být použito s různými redukcemi.

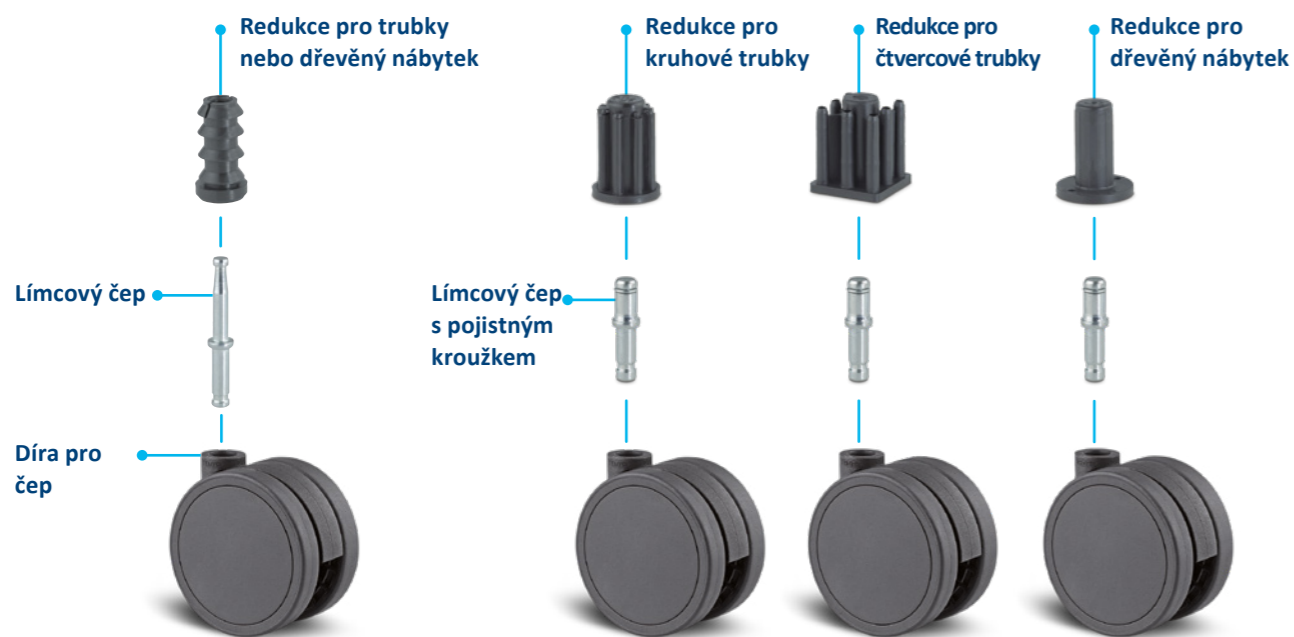

Technická data a dostupnost



i	Typ redukce	Kruhová redukce pro trubky a dřevěný nábytek*	Kruhová redukce pro trubky	Čtvercová redukce pro trubky	Kruhová redukce pro dřevěný nábytek
		Označení produktu	R20	R20	R40
Popis	Kompatibilní s produktem	B20 7 x 36 mm	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm
	Redukce Ø / Límec Ø	10 / 18 mm* 12 / 17 mm 13 / 17 mm 14 / 17 mm 16 / 20 mm 18 / 20 mm 20 / 23,5 mm 23 / 25 mm	14 / 18 mm 15 / 18 mm 16 / 18 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 19 / 21 mm 20 / 21 mm 22 / 25 mm 23 / 26 mm	16 / 20 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 21 / 23,5 mm 22 / 24,5 mm 23 / 25,5 mm 26 / 30 mm	15 mm
	Výška redukce	27 mm	36 mm	36 mm	36 mm

* Redukce R20 ve velikosti 10 / 18 mm je bez drážek pro dřevěný nábytek, všechny ostatní pro trubky. Výška redukce je 29 mm.

DODATEČNÉ FUNKCE



Oceněný design

Oceněno prestižními cenami od mezinárodních porotců.



Vyhovující normy

Používáno pro nábytek (EN12528) a kancelářské židle (EN12529 and BIFMA).



Chemicky odolné

Odolné vůči mnoha čistícím prostředkům a chemickým látkám.




Nízkoúdržbová kola

Kola mají hladké, lehce omyvatelné povrchy.

ROZMANITOST SE SYSTÉMEM NAŠE KOLA

Všechny naše produkty mají své specifické výhody. Zda je to vysoký standard designu, speciální aplikace nebo výjimečné kapacity nosnosti – naše řady dokážou uspokojit Vaše požadavky a mohou být upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinými modely.

Od správných rozměrů a technických specifikací po požadované konfigurace, naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální řešení – cokoliv potřebujete. Zkontaktujte nás pro více informací nebo navštivte naše webové stránky: www.tente.com

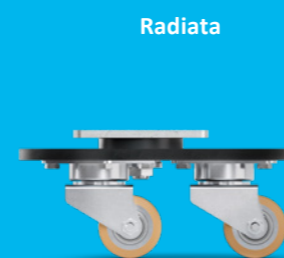

Radiata
1.200 - 1.500 kg
80 mm



Scout
150 - 350 kg
160 - 200 mm



Integral
100 - 150 kg
100 - 200 mm



Integral twin
125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Forma



125 - 150 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora




60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

E-Drive

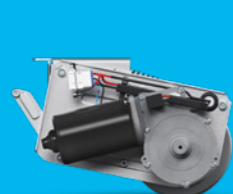

125 mm

Alpha



70 - 500 kg
80 - 200 mm

Delta



300 - 600 kg
125 - 200 mm

Delta twin



600 - 750 kg
125 - 200 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Zeta



300 - 800 kg
125 - 250 mm

Kappa



300 - 3.000 kg
80 - 300 mm

Kappa flex



360 - 750 kg
160 - 200 mm

Omikron



900 - 11.000 kg
100 - 500 mm

Lumina



10 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

ODBORNOST KTERÁ NÁS INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme globální společnost, která působí na pěti kontinentech. To znamená podporu se službami v místních podmínkách spolu s hlubokými znalostmi. Dodatečně, naši experti na řešení Vám poradí ten nejlepší koncept mobility pro Vaše potřeby. Klikněte zde, abyste našli Vaši nejbližší TENTE lokaci: www.tente.com/locations

ZVYŠTE JSOU EFEKTIVITU

Naše inteligentní řešení mobility Vám pomáhá šetřit čas, snahu, energii, a provozní výdaje. Toto Vám umožňuje vylepšit Vaše provozní metody a pracovní podmínky, čímž optimalizujete své procesy a zajišťujete vyšší produktivitu, výdělečnost a bezpečnost. Dotažte se na náš katalog řešení nebo si přečtěte, jak naši zákazníci profitují z řešení šitých na míru na naší webové stránce: www.tente.com/solutions


UŠTŘETE ČAS STRÁVENÝ ROZVOJEM

Na naší webové stránce najdete technické výkresy, produktové technické listy, 2D a 3D CAD soubory v různých formátech: www.tente.com/anika

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Kromě naší informativní webové stránky můžete snadno stáhnout různé katalogy a brožury o řešení mobility, zákaznických referencí a mnohem víc: www.tente.com/download



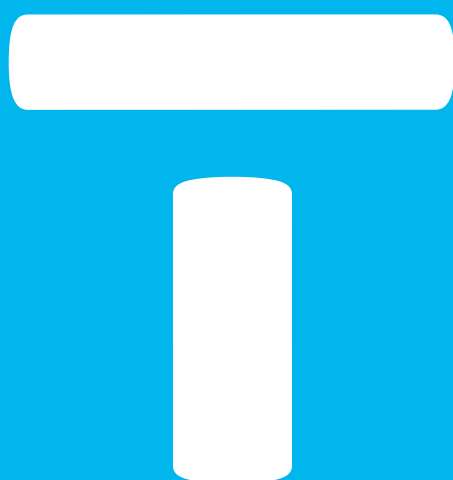

www.tente.com



PRODUKTIVITA




BEZPEČNOST



DESIGN



ODOLNOST

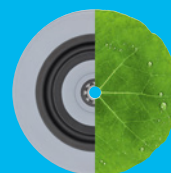

PROSTŘEDÍ