
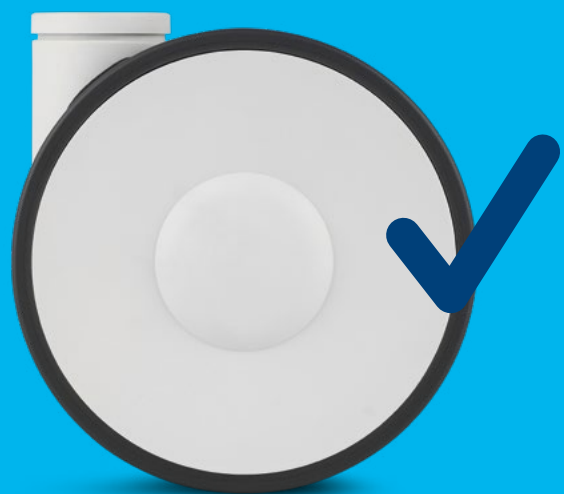


# Productcatalogus


## Wielen en zwenkwielen

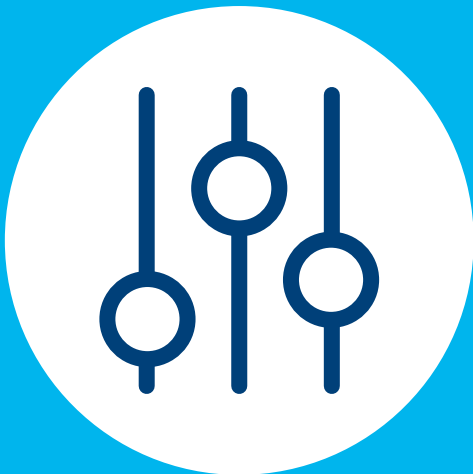

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



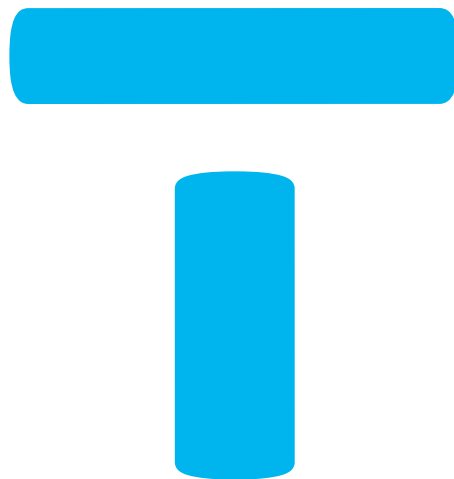



# BETERE MOBILITEIT IN DE KWALITEIT VAN DE OORSPRONKELIJKE FABRIKANT

TENTE staat sinds 1923 voor intelligente mobiliteitsoplossingen die, in de hele wereld, dagelijks levens en processen verbeteren. Op deze competentie vertrouwen zowel toonaangevende fabrikanten als ondernemingen uit de meest uiteenlopende branches.

Deze catalogus opent onze wereld van producten en oplossingen voor al diegenen die hun productiviteit willen verbeteren, op zoek zijn naar individualiseerbare mobiliteitsproducten, de hoogste veiligheidsstandaards nodig hebben of hoge eisen aan de houdbaarheid stellen.

Indien u in onze catalogus niet tot het gewenste product komt en eerder naar een individuele oplossing op zoek bent, verstrekt onze verkoopafdeling u graag persoonlijk advies.

Als u bovendien meer over de mogelijkheden van specifiek op de klant afgestemde mobiliteits-oplossingen wenst te vernemen, zenden wij u graag onze catalogus met oplossingen en talrijke referenties toe.





# INHOUDSTAFEL

<b>T CLEANING / FOOD / RETAIL</b>	<b>17</b>
Lichte serie - verzinkt	18
Lichte serie - RVS	32
Lichte serie dubbele wielen - verzinkt	38
Shopping wielen	42
Lichte serie losse wielen	43
Expanderbevestigingen	48
Expanderbevestigingen - RVS	49
<b>T ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL</b>	<b>51</b>
Medium serie - verzinkt	52
Medium serie - RVS	72
Expanderbevestigingen - verzinkt	82
Expanderbevestigingen - inox	83
Medium serie losse wielen	84
<b>T LOGISTIEK / PRODUCTIE / AUTOMOTIVE</b>	<b>93</b>
Zwaarlast serie - verzinkt	94
Zwaarlast serie - RVS	103
Zwaarlast serie losse wielen	104
Accessoires	107
E-Drive Flex	108
<b>T MACHINE PRODUCTIE</b>	<b>111</b>
Extra zwaarlast serie - verzinkt	112
Extra zwaarlast serie losse wielen	116
Accessoires	119
<b>T FURNITURE</b>	<b>121</b>
Meubelen	122
Accessoires	131
<b>T DESIGN</b>	<b>135</b>
Design	136
<b>T OUTDOOR</b>	<b>143</b>
Luchtband	144
Lekvrije band	149
<b>T MEDISCH</b>	<b>153</b>
Apparatuur	154
Bedwielen	155
<b>T SPECIALS</b>	<b>161</b>
Overige mogelijkheden	162





# VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE PRODUCT

Om de keuze van het juiste product te vergemakkelijken, hebben wij alle wetenswaardigheden overzichtelijk en compact voor u bijeengebracht:


## BRANCHES, TOEPASSINGEN EN PRODUCTEN

Vind snel uw weg naar het passende product doordat u zich in het overzicht op uw branche en het gewenste toepassingsgebied oriënteert.



## BASISKENNIS

Maak kennis met de belangrijkste eigenschappen van onze wielen en zwenkwielen. Selecteer welke van deze eigenschappen voor uw toepassing van belang zijn om vervolgens het perfecte product te vinden.

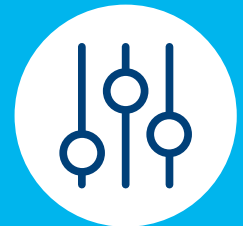

## GEWOON BESTELLEN

Bestel comfortabel de door u gewenste producten en oplossingen.

TENTE Wielen B.V.  
T +31 252 62 03 54  
E [info.nl@tente.com](mailto:info.nl@tente.com)  
[www.tente.com](http://www.tente.com)

TENTE NV - SA  
T +32 (0)93 88 69 51  
E [info.be@tente.com](mailto:info.be@tente.com)  
[www.tente.com](http://www.tente.com)



# BASISKENNIS IN GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN BEWOORDINGEN UITGELEGD

Welke eisen stelt u aan uw wielen en zwenkwielen? Slechts weinig mensen kunnen deze vraag onmiddellijk beantwoorden. Maak hier kennis met de belangrijkste eigenschappen van wielen en zwenkwielen, definieer uw eisen en vind met zekerheid uw weg naar het passende product.



## DRAAGVERMOGEN

Het draagvermogen per wiel wordt bepaald door de som van het gewicht van het transportmiddel en de maximale nuttige lading door 3 te delen:

$$\frac{\text{Totaalgewicht}}{3}$$



## BOUWHOOGTE

De bouwhoogte van een wiel beschrijft de totale hoogte in gemonteerde toestand.



## WIELDIAMETER

Hoe groter de diameter, hoe gemakkelijker hindernissen overwonnen worden.



## TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Onze wielen en zwenkwielen zijn geschikt voor toepassingen van - 40°C tot + 280°C.


## ELEKTRISCH GELEIDINGSVERMOGEN

Om elektrostatische ontladingen van uw producten te vermijden, bieden wij wielen en zwenkwielen in een elektrisch geleidende uitvoering aan.

## CORROSIEBESTENDIGHEID

Voor wielen en zwenkwielen die in vochtige omgevingen of in contact met agressieve substanties gebruikt worden, kan TENTE specifieke modellen aanbieden.



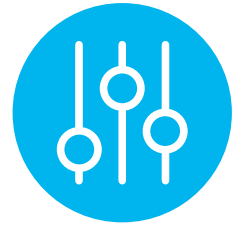

#### BEVESTIGING

**Boutgat**  
**Vlakke plaat**  
**Expander**  
**Stift**

Eenvoudige centrale schroefverbinding  
Meervoudige schroefverbinding  
Bevestiging voor ronde en vierkante buis  
Bevestiging voor een snelle montage

#### BLOKKERING

**Remblokkering**  
**Richtingsblokkering**  
**Totale blokkering**  
**Centrale blokkering**

Blokkeert het draaien van het wiel  
Blokkeert de looprichting van het wiel  
Blokkeert het draaien en zwenken van het wiel  
Gelijktijdig blokkeren van meerdere wielen

#### WIELLAGER

**Glijlager**  
**Rollager**  
**Precisieokogellager**

Geen lager, robuust, ongevoelig voor vocht  
Standaardlager, robuust, lichtlopend  
Lager met hoog rendement, voor alle toepassingsgebieden

#### LOOPGEDRAG

**Zachte vloeren**  
**Harde vloeren**

Hardere wielen aan te bevelen  
Zachtere wielen aan te bevelen

#### VERPLAATSINGSGELUID

**Zachte materialen**  
**Harde materialen**

Geringer verplaatsingsgeluid, sterkere demping,  
meer bescherming van het/de te transporteren artikel(en)  
Meer verplaatsingsgeluid, geringere demping,  
geringere bescherming van het/de te transporteren artikel(en)

#### SLIJTVASTIGHEID

**Effen vloer**  
**Oneffen vloer**

Geringere rolweerstand, slijtage door wrijving  
Hogere rolweerstand, slijtage door wrijving

# SNEL NAAR HET WIEL

## ARTIKELOMSCHRIJVING

### SYSTEEM

#### EFFICIËNT ZOEKEN EN SNEL VINDEN

Om eenvoudige artikelen te kunnen zoeken en herkennen, hebben we een artikelomschrijving systeem ontwikkeld dat alle kenmerken van het product aangeeft.

#### VERKLARING VAN DE ARTIKELOMSCHRIJVING?

De eenvoudige en logische structuur van het TENTE artikelomschrijving systeem zorgt voor een snelle herkenning én toekenning van elk wiel of vork. De artikelomschrijving bestaat uit drie groepen, waarin alle onderdelen van het wiel uniek zijn gedefinieerd.

VORK				WIEL				BEVESTIGINGEN
3	4	7	0	I	T	P	100	P62
Materiaal	Vorm van de vork	Zwenkvork lageringen	Soort	Wielkern	Loopvlak	Lagering	Wieldiameter (mm)	Type bevestiging




## VOORBEELD

**3470 ITP 100 P62**

3	Vork	Geperst staal
4	Vorm van de vork	Gewelft
7	Lagering	Dubbele kogeldraaikrans
0	Type vork	Zwenkvork
I	Wielkern	Aluminium
T	Loopvlak	Gegoten polyurethaan
P	Lagering	Precisiekogellager
100	Wieldiameter	100 mm
P62	Type bevestiging	Rechthoekige plaat

# SNEL NAAR HET WIEL HUIDIGE STAND

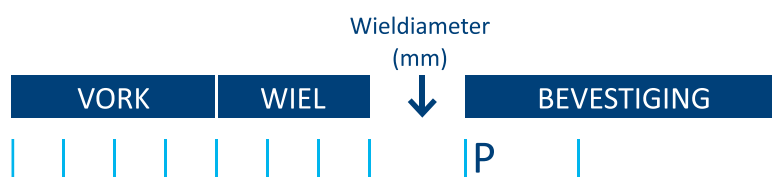

## VORK

	Materiaal	Vorm van de vork	Zwenkvork lageringen	Soort
0	Draad en ander profielen uit metaal	Gesloten	Vaste stift	Zwenkvork
1	Staalplaat, licht	Hoekig	Enkel kogeldraaikrans, gefelst	Richtingvaststelbaar
2	Staalplaat, medium	Recht	Stift, draaibaar	Dubbele rem, voorlopend
3	Staalplaat, zwaar	Slank	Enkel kogeldraaikrans	Lastafhankelijke rem
4	Staalplaat, Heavy Duty	Gewelft	Precisiestikogellager	Centraal-, totaal- of richtingvaststelbaar
5	Polyamide	Dubbelwiel, gesloten, met DOM	Axiaal- en kegellager	Enkele rem, alleen op wiel
6	Zindrukwerk / Aluminium	Versterkt, breed	Dubbele kogeldraaikrans, gelast	Centraal-, totaalvaststelbaar
7	RVS, apparatenwielen	Verend	Dubbele kogeldraaikrans	Dubbele rem, achterlopend
8	RVS, transportwielen	Speciale functie	Dubbele kogeldraaikrans	Bokwiel
9	Giet- of smeedijzer, zwaar	Dubbelwiel	Vrij voor bokwiel	Speciale functie
A	Polypopyleen	Dubbelwiel, gesloten		
B	Polycetaal			

## WIEL

	Wielkern	Loopvlak	Lagering
A		Polyurethaan, gespoten	Onbewerkte naaf
B	Hittebestendig duroplastisch kunststof	PVC, gespoten	Boring met spiebaan
C	Polyurethaan, gegoten	Polyurethaan, gegoten	Precisielogellager, roestvrij
D	Staalplaat	Schokdempend, hittebestendig	Rollager, roestvrij
E	Staal, massief	Elastische opge vulcaniseerde	Konuskogellager, roestvrij
F	Gietijzer	Elastisch opge vulcaniseerde	Flenswiel
G	A-symetrisch wielvorm	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend	Zelfsmerende lagerbus
H	Schokdempend	Antistatisch	Glijlager met afdekkappen
I	Aluminium	Volrubber, niet strepend	Glijlager, geklonken
J	Zink-druk giet	Thermoplastisch rubber	Rollager met afdekkappen
K		Polypropyleen-zacht	Konuskogellager
L	Hout	Volrubber, "Yellowline"	Rollager met naafbus
M	Polyamide PA, Heavy Duty extra zwaar	Spoorkrans tbv hellingbaan	Glijlager, roestvrij
N	Inox / roestvrij	Polyurethaan foam band	Eindwiel
O		Identiek aan de wielkern	Glijlager, geschroefd
P	Polypropyleen PP	Luchtband, lijn profiel	Precisielogellager
Q	Polyurethaan, gespoten	Luchtband, blok profiel	Konisch rollager
R		Volrubber, regeneraat	Rollager
S	Staalplaat, zwaar	Gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend	Rollager, geluid reducerend
T	Polyamide PA, Heavy Duty	Gegoten polyurethaan	Precisielogellager, geluid reducerend
U	Polyamide PA	Polyamide	Kunststof glijlager
V	Volrubber	Volrubber, zwart	
W	Hittebestendig thermoplastisch	Hard-zachte rubber combinatie	
X	Polyamide PA, elektrisch geleid	Banden voor afval containers	Precisielogellager, afgedicht
Y	Polypropyleen PP, elektrisch geleid	Volrubber, zwart, elektrisch geleidend	Precisielogellager, RS of 2RS
Z	Geleidingsschijf		Asgat onbewerkt



## BEVESTIGING

### Type bevestiging

R	R 05	Stift, rond
	R 07	Kunststof expander, rond
	R 26	Stif voor centraal remsysteem
	R 47	Kunststof expander, vierkant
P	P 30	Centraal boutgat
	P 40	Vierkante plaat 60x60 mm
	P 41	Vierkante plaat afwijkend (bv 55x55 mm)
	P 50	Rechthoekige plaat 77x67 mm
	P 60	Rechthoekige plaat overige (bv 120x80mm)
	P 62	Rechthoekige plaat 105x85 mm, volgens EN-R42
	P 63	Rechthoekige plaat 137x105 mm, volgens EN-R43
	P 64	Rechthoekige plaat 175x140 mm, volgens EN-R44
S	P 65	Rechthoekige plaat 200x160 mm, volgens EN-R45
	P 67	Vlakke plaat voor centrale rem
	P 80	Ronde plaat
	S 70	Draadsift voor 6-kant (boven)
B	B 10	Stift met klemring en bast
	B 11	Stift met klemring zonder bast
L	L 50	Voor B 10 stift, met klemring
	L 51	Gat geschikt voor alle type stiftbevestigingen



Porree

enthält die Mineralstoffe Calcium, Kalium und Phosphor.

Kohlrabi

enthält die Mineralstoffe Magnesium, Calcium und Natrium.

Ra...

enthalten die Mi...

ja!  
KUCHEN-  
TÜCHER

ja!  
Süßholz  
1000g

Leicht & Cross  
12x1 Liter leicht teilbar

Leicht & Cross  
12x1 Liter leicht teilbar

Popcorn  
1000g  
Harweizen zu 100% aus Bayern

12x1 Liter leicht teilbar  
Abelholzer

12x1 Liter leicht teilbar  
Abelholzer

12x1 Liter leicht teilbar  
Abelholzer

12x1 Liter leicht teilbar  
Abelholzer



# CLEANING / FOOD / RETAIL

Lichte serie - verzinkt	18
Lichte serie - RVS	32
Lichte serie dubbele wielen - verzinkt	38
Shopping wielen	42
Lichte serie losse wielen	43
Expanderbevestigingen	48
Expanderbevestigingen - RVS	49




# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Compacta Duratech / Basetech

Dyn. draagvermogen:	10 - 40 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	14 - 50 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	17 - 66 mm
Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uittaling [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Bokwiel</b>	14	14	26	20	2,5	13,5	15		1298UOI014P80	00021119LV
										
<b>Zwenkwiel</b>	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10	1430POI025P60-35x30	00032081LV
	32	32	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	1430POI032P60-38X32	00032082LV
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25	1430POI038P60-46x38	00032083LV
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	1430POI050P60-59X47	00032260LV
										
<b>Bokwiel</b>	14	14	30 x 17	20	4	17	25		2198UOI014P60-30x17	00021120LV
	25	13	40 x 17	30	4,5	28	25		2198UOI025P60-40x17	00021131LV
	30	15	45 x 20	35	5,5	34	30		2198UOI030P60-45X20	00021134LV
	45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40		2198UOI045P60-67x24	00021141LV
										
<b>Bokwiel</b>	25	13	40 x 17	30	4,5	28	10		2198PJI025P60-40,5x19	00066312LV
	32	15	45 x 20	34.8	5,5	34	30		2198PJI032P60-45,5X20	00062731LV
	50	19.5	68 x 25	54	6	51,5	38		2198PJI050P60-68x25	00062730LV
										



UOI  
geheel polyamide wiel,  
glijlager, geklonken



POI  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager, geklonken



PJI  
polypropyleen wiel met  
rubberen loopvlak,  
glijlager, geklonken

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Maxtech

Dyn. draagvermogen:	40 - 70 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 125 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutafstandsstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1470PAO050P40	00900515UK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1470PAO075P40	00900424UK
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1470PAO100P50	00900109UK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1475PAO050P40	00301924KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1477PAO075P40	00900452UK
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1477PAO100P50	00900112UK
<b>Bokwiel</b>										
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40	1478PAO050P41 axle rivetted	00301257NL
	75	25	67 x 60	48/38 x 48/38	6,3		100	40	1478PAO075P40 axle rivetted	00301258NL



PAO  
polypropyleen kern,  
polyurethaan loopvlak,  
glijlager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Maxtech / Basetech

Dyn. draagvermogen:	40 - 70 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	70 - 125 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	11		25	70	40		1470PAO050P30-11	00900514UK
	75	25	11		25	100	60		1470PAO075P30-11	00900429UK
	100	25	11		28	125	70		1470PAO100P30-11	00900103UK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	11		25	70	40		1475PAO050P30-11	00900516UK
	75	25	11		25	100	60		1477PAO075P30-11	00900450UK
	100	25	11		28	125	70		1477PAO100P30-11	00900106UK
Zwenkwiel										
	50	18	11		25	70	40		1470POO050P30-11	00302851KK



PAO  
polypropyleen kern,  
polyurethaan loopvlak,  
glijlager



POO  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Duratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 50 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	- 40 / + 80 °C
Bouwhoogte:	69 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	2470UOO050P40 Natur	00302692KK
										
Bokwiel	50	20	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40	2478UOO050P41_natur	00038715HK
										



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Novatech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	35 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	58 mm
Rolweerstand:	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	35	25		20	58	100	2470ETP035P40	00303749KK
Zwenkwiel met wielrem	35	25		20	58	100	2475ETP035P40	00303750KK



ETP  
stalen kern, polyurethaan  
loopvlak,  
precisiekogellager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Novatech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	35 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	58 mm
Rolweerstand:	●●●●○
Verplaatsingsgeluid:	●●●●○
Strepen:	●●●●○
Roest bescherming:	●●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	35	25	11		20	58	100		2470ETP035P30-11	00302677KK
Zwenkwiel met wielrem	35	25	11		20	58	100		2475ETP035P30-11	00302305KK



ETP  
stalen kern, polyurethaan  
loopvlak,  
precisieogellager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	40 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	-20 / +85 °C
Bouwhoogte:	69 mm
Rolweerstand:	●●●○○
Verplaatsingsgeluid:	●●●○○
Strepen:	●●●○○
Roest bescherming:	●●●○○

Kenmerken

serie Agila Puratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2470DIK050P40	00003885UK
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2470DYK050P40	00004436KK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2475DIK050P40	00003886KK
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2475DYK050P40	00028594KK
Bokwiel										
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40	2478DIK050P41	00003897KK



DIK  
verzinkt stalen kern met  
afdekkappen, grijs niet  
strepnd rubber,  
konuskogellager



DYK  
elektrisch geleidend  
volgens ESD  
verzinkt stalen kern met  
afdekkappen, zwart niet  
strepnd elektrisch  
geleidend rubber,  
konuskogellager



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Puratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 55 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 75 mm
Temperatuur:	- 20 / + 85 °C
Bouwhoogte:	69 - 100 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	19	11		24	69	40		2470DIK050P30-11	00003889UK
	50	19	11		24	69	40		2470DYK050P30-11	00004435KK
	75	25	11		24	100	55		2470DIK075P30-11	00004826UK
Zwenkwiel met wielrem										
	50	19	11		24	69	40		2475DIK050P30-11	00003890KK
	50	19	11		24	69	40		2475DYK050P30-11	00005489KK
	75	25	11		24	100	55		2477DIK075P30-11	00004828UK



**DIK**  
verzinkt stalen kern met afdekkappen, grijs niet strepend rubber, konuskogellager



**DYK**  
elektrisch geleidend volgens ESD  
verzinkt stalen kern met afdekkappen, zwart niet strepend elektrisch geleidend rubber, konuskogellager



Optie  
zie pagina expanderbevestigingen




# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 80 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 135 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2470PJI050P40	00003887GK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJO075P40	00003357GK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	2470PJO100P50	00005163KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2475PJI050P40	00003888UK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJO075P40	00003359HK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	2477PJO100P50	00005171KK
<b>Bokwiel</b>										
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40	2478PJI050P41	00003898GK
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJO075P60	00003910GK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	2478PJO100P50	00006690KK



PJI  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager, geklonken



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager




























# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 150 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 185 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2470PJP050P40	00304097KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2470PJP075P40	00004471UK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	00006534NL
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	00065478GL
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	00006885KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	2475PJP050P40	00304098KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	2477PJP075P40	00004470UK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	00006535UK
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	00065479GL
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	00006886KK
<b>Bokwiel</b>										
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	2478PJP075P60	00004810KK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	00006536NL
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	00065480KK
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	00006887KK



PJP  
Polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisieogellager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 160 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	11		24	69	40		2470PJO50P30-11	00003895GK
	75	25	11		24	100	75		2470PJO075P30-11	00003349GK
	100	32	11		38	135	80		2470PJO100P30-11	00005161KK
	125	32	11		41	160	100		2470PJO125P30-11	00005166UK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	11		24	69	40		2475PJO50P30-11	00003896GK
	75	25	11		24	100	75		2477PJO075P30-11	00003358GK
	100	32	11		43,5	135	80		2477PJO100P30-11	00005169GS
	125	32	11		41	160	100		2477PJO125P30-11	00005172GS



PJI  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager, geklonken



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

seria Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	75 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	75 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	100 - 160 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	75	25	11		24	100	75		2470PJP075P30-11	00004292UK
	100	32	11		38	135	100		2470PJP100P30-11	00006126HK
	125	32	11		41	160	100		2470PJP125P30-11	00064900GK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	75	25	11		24	100	75		2477PJP075P30-11	00004327UK
	100	32	11		43,5	135	100		2477PJP100P30-11	00006127HK
	125	32	11		41	160	100		2477PJP125P30-11	00064901GK



PJP  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager, geklonken



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Elastech

Dyn. draagvermogen:	75 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	160 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	75	2470PNP125P50	00033248KK
Zwenkwiel met dubbele rem	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	75	2477PNP125P50	00031774KK



PNP  
polypropyleen spaakvel,  
grijs niet strepend foam  
rubber,  
precisiekogellager



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - verzinkt

serie Agila Elastech

Dyn. draagvermogen:	60 - 75 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	135 - 160 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	100	32			38	135	60		2470PNP100P30	00034539KK
	125	32	11		41	160	75		2470PNP125P30	00031747KK
Zwenkwiel met dubbele rem	100	30	11		38	135	60		2477PNP100P30	00034871KK
	125	32	11		41	160	75		2477PNP125P30	00031746KK



PNP  
polypropyleen spaakvel,  
grijs niet strepend foam  
rubber,  
precisiekogellager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 80 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 135 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7470PJO050P40	00036673KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7470PJO075P40	00036679KK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	7470PJO100P50	00036323KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7475PJO050P40	00036676KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7477PJO075P40	00036682KK
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	7477PJO100P50	00036326KK
<b>Bokwiel</b>										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	7478PJO100P50	00003138KK



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager






# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	160 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7470PJC125P50	00036342KK
										
Zwenkwiel met dubbele rem	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7477PJC125P50	00036345KK
										
Bokwiel	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	7478PJC125P50	00037233KK
										



PJC  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
RVS precisiekogellager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 80 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 135 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	19	11		24	69	40		7470PJO050P30-11	00036671KK
	75	25	11		24	100	75		7470PJO075P30-11	00036677KK
	100	32	11		38	135	80		7470PJO100P30-11	00036321KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	19	11		24	69	40		7475PJO050P30-11	00036674KK
	75	25	11		24	100	75		7477PJO075P30-11	00036680KK
	100	32	11		43,5	135	80		7477PJO100P30-11	00036324KK



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS

serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	160 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Zwenkwiel</p>	125	32	11		41	160	100		7470PJC125P30-11	00036340KK
	125	32	13		41	160	100		7470PJC125P30-13	00036341UK
 <p>Zwenkwiel met dubbele rem</p>	125	32	11		41	160	100		7477PJC125P30-11	00036343KK
	125	32	13		41	160	100		7477PJC125P30-13	00036344UK



PJC  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
inox precisiekogellager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS



Dyn. draagvermogen:	50 - 75 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 75 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 100 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

Elektrisch geleidende wielen

serie Agila Supratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	7470YGO050P40	00037468KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7470YGO075P40	00037477KK
<b>Zwenkwiel met wielrem</b>										
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	7475YGO050P40	00038588KK
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7477YGO075P40	00037478KK



**YGO**  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend elektrisch  
geleidend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie - RVS



Dyn. draagvermogen:	50 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 135 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

Elektrisch geleidende wielen

serie Agila Supratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel									
	50	20	11		24	69	50	7470YGO050P30-11	00037874KK
	75	25	11		24	100	75	7470YGO075P30-11	00037596KK
Zwenkwiel met wielrem									
	50	20	11		24	69	50	7475YGO050P30-11	00037677KK
	75	25	11		24	100	75	7477YGO075P30-11	00037597KK
Zwenkwiel									
	100	32	11		38	135	100	7470XSC100P30-11	00037658KK
Zwenkwiel met dubbele rem									
	100	32	11		43,5	135	100	7477XSC100P30-11	00037659KK



**YGO**  
polypropyleen kern, grijs niet strepend elektrisch geleidend thermoplastisch rubber, glijlager



**XSC**  
polyamide kern met afdekkappen, grijs polyurethaan loopvlak, naaf op RVS precisiekogellager



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

serie Agila Twin - Duratech

Dyn. draagvermogen:	70 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	- 25 / - 25 °C
Bouwhoogte:	69 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○
Strepen	● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	2970UOO050P40	00030051KK
Zwenkwiel met wielrem	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	2975UOO050P40	00031003KK



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

serie Agila Twin - Duratech

Dyn. draagvermogen:	70 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	- 25 / - 25 °C
Bouwhoogte:	69 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	20	11	25	69	70	2970UOO050P30-11	00030048KK
Zwenkwiel met wielrem	50	20	11	25	69	70	2975UOO050P30-11	00030579GK



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

serie Agila Twin - Supratech

Dyn. draagvermogen:	70 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 75 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 102 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○
Strepen:	● ● ● ○
Roest bescherming:	● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70	2970PJO050P40	00030308KK
										
Zwenkwiel met wielrem	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	75	2975PJO050P40	00031645KK
										
Zwenkwiel	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	2970PJP075P50	00025555HK
										
Zwenkwiel met dubbele rem	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,3	102	100	2977PJP075P50	00003591UK
										



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager



PJP  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisiekogellager







# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie dubbele wielen - verzinkt

serie Agila Twin - Supratech

Dyn. draagvermogen:	70 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 75 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	69 - 99 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	19	11		25	69	70		2970PJO050P30-11	00030309KK
										
Zwenkwiel met wielrem	50	19	11		25	69	75		2975PJO050P30-11	00031646KK
										
Zwenkwiel	75	25	10,3		31,4	99	100		2970PJP075P30-10	00025555GK
										
Zwenkwiel met dubbele rem	75	25	10,3		31,3	99	100		2977PJP075P30-10	00003170GK
										



PJO  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager



PJP  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisiekogellager



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Shopping wielen

serie Stora Maxtech

Dyn. draagvermogen:	80 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 25 / - 25 °C
Bouwhoogte:	155 mm
Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel met wielrem	125	32	13		38	155	80		2845QMP125P30-13	00033855GS
























QMP  
gespoten polyurethaan,  
4 loopringen tbv  
hellingsbaan,  
zelfreinigend tussen de  
ringen, precisiekogellager

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen



















wielen Basetech - Duratech - Maxtech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
POI / POO (Basetech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: polypropyleen zwart, glijlager, temperatuur van – 40 tot + 80 °C	38	20	6	21,5	35	POI038x20-Ø6	00050767GK
		50	20	6,1	21,7	35	POI050x20-Ø6	00050768KK
		75	25	8	26,5	50	POO075x25-Ø8	00002939GS
UOO (Duratech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, Loopvlak: polyamide zwart, glijlager, temperatuur van – 40 tot + 80 °C	50	20	8,1	21,7	55	UOO050x20-Ø8	00006518KK
UOO (Duratech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, Loopvlak: polyamide zwart, glijlager, temperatuur van – 40 tot + 80 °C	50	20	8	21,7	55	UOO050x20-Ø8 Natur	00060812LV
UAI / UAO (Maxtech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, Loopvlak: gespoten polyurethaan, glijlager, temperatuur van – 40 tot + 80 °C	50	20	6	21,5	50	UAI050x20-Ø6	00004353KK
		50	20	8,3	21	50	UAO050x20-Ø8	00003565KK

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen

wielen Supratech



		Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>PJO (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber), grijs, niet strepend, Shore A 85, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	50	19	8,1	21	40	PJO050x19- $\phi$ 8	10010855LV
		75	25	8	26,5	75	PJO075x25- $\phi$ 8	10003200KK
		100	32	12,3	34,9	80	PJO100x32- $\phi$ 12	10012562KK
		125	32	12,3	34,9	100	PJO125x32- $\phi$ 12	10002033HS
<b>PJP (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene, grijs, niet strepend, Shore A 85, met afdekkappen, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	50	18	6,2	22	40	PJP050x18- $\phi$ 6,2	00304093KK
		75	25	6,3	28,2	75	PJP075x25- $\phi$ 6	00025287UK
		100	32	8,3	36,5	100	PJP100x32- $\phi$ 8	10013409GK
		125	32	8	36,5	100	PJP125x32- $\phi$ 8,3 2.0	10010291GL
<b>PJC (Supratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber), grijs, niet-strepend, Shore A 85, met afdekkappen, roestvrij staal, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	75	25	6,3	28,2	75	PJC075x25- $\phi$ 6	10006933KK
		100	32	8,3	36,5	100	PJC100x32- $\phi$ 8	10006445KK
		125	32	8,3	36,5	100	PJC125x32- $\phi$ 8	10006444KK

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen

Elektrisch geleidende wielen



wielen Supratech - Maxtech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>YGO (Supratech)</b> elektrisch geleidend 	<b>Omschrijving</b> elektrisch geleidend Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: TENTEprene (thermoplastisch rubber) grijs, niet strepend, Shore A 85, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	50	20	8,3	22	50	YGO050x20- $\phi$ 8	10001672KK
		75	25	8	26,5	75	YGO075x25- $\phi$ 8	10002770KK
<b>XSC (Maxtech)</b> elektrisch geleidend 	<b>Omschrijving</b> elektrisch geleidend, roestvrij, wiel van grijs polyamide met polyurethane loopvlakm Shore A 92, met afdekkappen, wielnaaf op precisiekogellager, temperatuurbereik van - 40 tot + 80 °C	100	32	8,3	36,5	150	XSC100x32- $\phi$ 8	10006518KK
		125	32	8,3	36,5	160	XSC125x32- $\phi$ 8	10006519KK

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen

wielen Puretech

		Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>DIK (Puretech)</p>	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Wielvelg; geperst staal, verzinkt                      Loopvlak: grijs rubber, niet strepend, 80 Shore A, met afdekkappen, DIK: konuskogellager, temperatuur van - 20 tot + 85 °C</p>	50	19	6,1	22,5	40	DIK050x19-Ø6	00000153KK
 <p>DYK (Puretech) elektrisch geleidend</p>	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Uitvoering als DIK, echter met zwarte elektrisch geleidende rubberband, niet strepend, Shore A 80, met afdekkappen, temperatuurbereik van - 20 tot + 85 °C</p>	50	19	6,1	22,5	40	DYK050x19-Ø6	00007451KK

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Lichte serie losse wielen

serie Maxtech

PNP





### Omschrijving

Wielkern: polypropyleen,  
Loopvlak: gespoten  
polyurethaan FOAM,  
precisiëkogellager,  
temperatuur van – 20 tot  
+ 60 °C

Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
100	30	8	36,5	60	PNP100x30-Ø8 HL36,5	00038998LV
125	30	8	36,5	75	PNP125x30-Ø8 HL36,5	00038999LV
150	30	8	36,5	75	PNP150x30-Ø8 HL36,5	00039000LV
200	30	8	60	100	PNP200x30-Ø8 HL60	00005569LV

# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Expanderbevestigingen

	Expander- $\varnothing$ [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
ronde expanderbevestiging 	19 - 21,5	R07- $\varnothing$ 19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24	R07- $\varnothing$ 21,5-24	00032148KK
	24 - 27	R07- $\varnothing$ 24-27	00027263KK
	27 - 30	R07- $\varnothing$ 27-30	00027264KK
	31 - 35	R07- $\varnothing$ 31-35	00004722KK
	36 - 40	R07- $\varnothing$ 36-39	00300027KK
vierkante expanderbevestiging 	21,5 - 24	R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27	R47-24-27	00005053KK
	27 - 30	R47-27-30	00027260KK
	32 - 35	R47-32-35	00000059KK
	36 - 40	R47-36-40	00000060KK



R07 = voor ronde buis  
 R47 = voor vierkante buis

geschikt voor wielen met boutgat  
 bevestiging P30-11



# CLEANING / FOOD / RETAIL

## Expanderbevestigingen - RVS

	Expander- $\varnothing$ [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>RVS ronde expanderbevestiging</b> 	19 - 21,5	R07- $\varnothing$ 19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24	R07- $\varnothing$ 21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27	R07- $\varnothing$ 24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30	R07- $\varnothing$ 27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35	R07- $\varnothing$ 31-35 Inox_TBE	00301984KK
	36 - 39	R07- $\varnothing$ 36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>RVS vierkante expanderbevestiging</b> 	21,5 - 24	R47- $\varnothing$ 21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27	R47- $\varnothing$ 24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30	R47- $\varnothing$ 27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35	R47- $\varnothing$ 32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40	R47- $\varnothing$ 36-40 Inox_TBE	00300745KK

R07 RVS = voor ronde buis - RVS  
 R47 RVS = voor vierkante buis - RVS  
 geschikt voor wielen met boutgat  
 bevestiging P30-11



reductiestuk nodig om  
 wielen met boutgat  
 bevestiging P30-13 te  
 reduceren naar P30-11



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

Medium serie - verzinkt	52
Medium serie - RVS	72
Expanderbevestigingen - verzinkt	82
Expanderbevestigingen - inox	83
Medium serie losse wielen	84

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Basetech

Dyn. draagvermogen:	100 - 120 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	58 - 65 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	76 - 83 mm
Rolweerstand:	●●●○○
Verplaatsingsgeluid:	●●●○○
Strepen:	●●●●●
Roest bescherming:	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	58	28	80 x 60	60 x 40	7,5	21	76	100	3430POI058P60-80x60	00022164LV
	65	30	95 x 70	77/66,5 x 52/45	8	22	83	120	3430POO065P60-95x70	00010482GS
Bokwiel										
	65	30	95 x 54	71 x 24	9		83	120	3438POO065P60-95x54	00010798GS



POI  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager, geklonken



POO  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	200 - 350 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Duratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	34	105 x 80	80/77 x 60	9	40	108	200	3470UOO080P62	00065119GS
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	200	3470UOO100P62	00004299GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOR125P62	00005185GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOR160P63	00037579GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOR200P63	00029868GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	34	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOO080P62	00005658GS
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOO100P62	00004945GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOR125P62	00003431GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOR160P63	00029866GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOR200P63	00029853GS
<b>Bokwiel</b>										
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOO080P62	00005659GS
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOO100P62	00004948GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOR125P62	00003430GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOR160P63	00004875GS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOR200P63	00003029GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK

	UOO geheel polyamide wiel, glijlager		UOR geheel polyamide wiel, rollager		Fixeerpedaal richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 3470
					Opgelet: enkel mogelijk vanaf Ø160 en Ø200

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL


## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	200 - 250 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○
Strepen:	● ● ● ●
Roest bescherming:	● ● ● ○

Kenmerken

serie Alpha Duratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	132	200	3470UOJ080P62 T/G small	00301381KK
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	200	3470UOJ100P62 T/G small	00065146GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOJ125P62 T/G small	00001153HS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	34	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOJ080P62 T/G small	00303049KK
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOJ100P62 T/G small	00001868GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOJ125P62 T/G small	00002780GS
<b>Bokwiel</b>										
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOJ080P62 T/G small	00304326KK
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOJ100P62 T/G small	00000068GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOJ125P62 T/G small	00027096HS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK

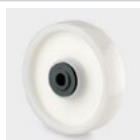

UOJ  
geheel polyamide wiel,  
kleine afdekkappen,  
rollager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200















# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	100 - 150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Maxtech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>									
	80	34	13		40	108	150	3470UOO080P30-13	00061100NS
	100	36	13		40	128	100	3470UOO100P30-13	00061101GS
	125	40	13		40	155	150	3470UOR125P30-13	00301208KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>									
	80	34	13		44,5	108	150	3477UOO080P30-13	00064317GS
	100	36	13		41	128	125	3477UOO100P30-13	00004945US
	125	40	13		40	155	150	3477UOR125P30-13	00302747KK



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager



UOR  
geheel polyamide wiel,  
rollager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	150 - 350 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

serie Alpha Maxtech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	108	150	3470UAR080P62 red	00304204KK
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	150	3470UAR100P62 red	00304206KK
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3470UAR125P62 red	00304208KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UAR160P63 red	00304210KK
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UAR200P63 red	00304211KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	150	3477UAR080P62 red	00304214KK
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	3477UAR100P62 red	00304216KK
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477UAR125P62 red	00304219KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UAR160P63 red	00304221KK
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UAR200P63 red	00304222KK
<b>Bokwiel</b>										
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150	3478UAR080P62 red	00304225KK
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	3478UAR100P62 red	00304226KK
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478UAR125P62 red	00304227KK
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UAR160P63 red	00304229KK
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UAR200P63 red	00304230KK
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK
										



UAR  
polyamide kern, rood  
polyurethaan loopvlak,  
rollager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen:	150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 100 mm
Temperatuur:	- 40 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 128 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	32	13		40	108	150		3470UAR080P30-13 red TBL	00301201KK
	100	32	13		40	128	150		3470UAR100P30-13 red TBL	00300691KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	32	13		44,5	108	150		3477UAR080P30-13 red TBL	00301202KK
	100	32	13		41	128	150		3477UAR100P30-13 red TBL	00031453GS



UAR  
polyamide kern, grijs  
polyurethaan loopvlak,  
rollager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

serie Alpha Maxtech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	80	38	105 x 80	80/77 x 60	9	40	108	150	3470UAR080P62 grey	00001085GS
Zwenkwiel met dubbele rem	80	38	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	150	3477UAR080P62 grey	00001390GS
Bokwiel	80	38	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150	3478UAR080P62 grey	00001274US



UAR  
polyamide kern, grijs  
polyurethaan loopvlak,  
rollager

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	70 - 205 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha - Puretech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	35	105 x 80	80/77 x 60	9	40	108	70	3470PVJ080P62	00001197GS
	80	35	105 x 80	80/77 x 60	9	40	108	70	3470PVR080P62	00001198NS
	100	35	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	75	3470PVR100P62	00001180NS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3470PVR125P62	00065161GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3470PVR160P63	00036298GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3470PVR200P63	00036925GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	35	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3477PVJ080P62	00004547GS
	80	35	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3477PVR080P62	00001389GS
	100	35	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	75	3477PVR100P62	00001423GS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3477PVR125P62	00001498NS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	3477PVR160P63	00036299GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3477PVR200P63	00036926GS
<b>Bokwiel</b>										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVJ080P62	00003600GS
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVR080P62	00001271US
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PVR100P62	00001240NS
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PVR125P62	00056332HS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PVR160P63	00000795HS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PVR200P63	00000847HS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK



**PVR**  
polypropyleen kern,  
zwart massief rubber  
loopvlak, rollager

**PVJ**  
polypropyleen kern, zwart massief rubber  
loopvlak, afdekkappen rollager



**Fixeerpedaal**  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	70 - 205 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

serie Alpha - Puretech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	35	105 x 80,0	80/77 x 60	9	40	108	70	3470PIR080P62	00304446KK
	100	35	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	75	3470PIR100P62	00030371GS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3470PIR125P62	00001123GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3470PIR160P63	00027785GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3470PIR200P63	00037592GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	35	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3477PIR080P62	00029513GS
	100	35	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	75	3477PIR100P62	00002734GS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3477PIR125P62	00005037GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	3477PIR160P63	00030771GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3477PIR200P63	00005525GS
<b>Bokwiel</b>										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PIR080P62	00300831KK
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PIR100P62	00028980GS
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PIR125P62	00003605GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PIR160P63	00027786GS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PIR200P63	00004194GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK



PIR  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend massief  
rubber loopvlak, rollager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	70 - 150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha - Puretech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel									
	80	35	13		40	108	70	3470PVR080P30-13	00303648KK
	100	35	13		40	128	75	3470PVR100P30-13	00303601KK
	125	37	13		40	155	100	3470PVR125P30-13	00303600KK
Zwenkwiel met dubbele rem									
	80	35	13		44,5	108	150	3477PVR080P30-13	00303658GS
	100	35	13		41	128	75	3477PVR100P30-13	00303645KK
	125	37	13		40	155	100	3477PVR125P30-13	00064584GS
Zwenkwiel									
	80	35	13		40	108	70	3470PIR080P30-13	00303725KK
	100	35	13		40	128	75	3470PIR100P30-13	00303853KK
	125	37	13		40	155	100	3470PIR125P30-13	00303608KK
Zwenkwiel met dubbele rem									
	80	35	13		44,5	108	70	3477PIR080P30-13	00064414GS
	100	35	13		41	128	75	3477PIR100P30-13	00304324KK
	125	37	13		40	155	100	3477PIR125P30-13	00303895KK



PVR  
polypropyleen kern,  
zwart massief rubber  
loopvlak, rollager



PIR  
polypropyleen kern, grijs  
riet strepend massief  
rubber loopvlak, rollager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen  
zie pagina  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	70 - 205 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 85 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

serie Alpha - Puretech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	70	3470DVR100P62	00006176GS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3470DVR125P62	00006177GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135	3470DVR160P63	00037555GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3470DVR200P63	00037591HS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	30	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	70	3477DVR100P62	00006178GS
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3477DVR125P62	00006179HS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135	3477DVR160P63	00029911GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205	3477DVR200P63	00029912US
<b>Bokwiel</b>										
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70	3478DVR100P62	00005776GS
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478DVR125P62	00006230HS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478DVR160P63	00000787GS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478DVR200P63	00000839GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK



DVR  
metalen kern, zwart  
massief rubber loopvlak,  
rollager



Ook verkrijgbaar in  
elektrisch geleidende  
versie (DYR)



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200




# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	160 - 400 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●●●
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	160	3470UFR100P62	00065136GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62	00001154GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	3470UFR160P63	00030724GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470UFR200P63	00037021GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62	00001427GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62	00003805GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	3477UFR160P63	00030347GS
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477UFR200P63	00005960GS
<b>Bokwiel</b>										
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62	00000044GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62	00026592GS
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3478UFR160P63	00005304GS
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	400	3478UFR200P63	00000855GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK
										



UFR  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd elastisch  
rubber, rollager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200




# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	160 - 400 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○

Kenmerken

serie Alpha Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	160	3470UFP100P62	00033259GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFP125P62	00001152US
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	3470UFP160P63	00005604US
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UFP200P63	00005972US
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFP100P62	00300458KK
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFP125P62	00006374GS
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	3477UFP160P63	00005505HS
	200	46	137 x 105,0	105 x 80/75	11	55	240	400	3477UFP200P63	00005970HS
<b>Bokwiel</b>										
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFP100P62	00037297GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFP125P62	00026480GS
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3478UFP160P63	00000803US
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UFP200P63	00000854US
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK



UFP  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd elastisch  
rubber,  
precisiekogellager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200






























# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	160 - 250 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 155 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●●●
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	160	3470UFR100P62 blue	00065137GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62 blue	00004632GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62 blue	00001426GS
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62 blue	00007002GS
<b>Bokwiel</b>										
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62 blue	00004019GS
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62 blue	00004634GS



### UFR BLUE

polyamide kern, blauw  
niet strepend elastisch  
rubber, rollager

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen:	150 - 160 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 155 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	34	13		40	128	150		3470UFR100P30-13	00064531GS
	125	40	13		40	155	150		3470UFR125P30-13	00061098GS
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	34	13		41	128	150		3477UFR100P30-13	00061112GS
	125	40	13		40	155	150		3477UFR125P30-13	00061114GS
Zwenkwiel										
	100	34	13		41	128	160		3470UFR100P30-13 blue	00061097GS
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13 blue	00303837KK



**UFR**  
polyamide kern, grijs niet strepend elastisch rubber, rollager



**UFR BLUE**  
polyamide kern, blauw niet strepend elastisch rubber, rollager



Optie voor P30-13 reductiestuk om asgat te verkleinen

zie pagina expanderbevestigingen



Optie zie pagina expanderbevestigingen





# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	200 - 350 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 85 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	200		3470IEP100P62	00006790GS
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300		3470IEP125P63	00038161GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		3470IEP160P63	00030280US
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3470IEP200P63	00030109GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200		3477IEP100P62	00030365GS
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300		3477IEP125P63	00301816KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		3477IEP160P63	00300561KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		3477IEP200P63	00300654KK
<b>Bokwiel</b>											
	100	40	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		3478IEP100P62	00006791GS
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		3478IEP125P63	00006918GS
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		3478IEP160P63	00006920GS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350		3478IEP200P63	00303638KK
<b>Accessoire</b>										Directional lock 3471	00033812UK
											



IEP  
aluminium kern, zwart  
elastisch rubber loopvlak,  
precisiekogellager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Geluidsreducerende wielen

serie Alpha Duratech Silent



Dyn. draagvermogen:	160 - 200 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 155 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	160	3470HUR100P62 grey	00032560GS
	125	36	105 x 80,0	80/77 x 60	9	40	155	200	3470HUR125P62 grey	00005294GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477HUR100P62 grey	00032562GS
	125	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477HUR125P62 grey	00006724GS
<b>Bokwiel</b>										
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478HUR100P62 grey	00032561GS
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478HUR125P62 grey	00005296GS



HUR  
grijs polyamide met  
rubber kern, polyamide  
loopvlak, rollager



Geluidreducerend  
met massief elastisch  
rubber demping

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	250 - 350 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 60 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Alpha Novatech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	128	250	3470ITP100P62	00303572KK
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470ITP125P62	00300618KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470ITP160P63	00039183GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470ITP200P63	00300946KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3477ITP100P62	00030467GS
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477ITP125P62	00300917KK
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477ITP160P63	00303633KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477ITP200P63	00300848KK
<b>Bokwiel</b>										
	100	40	103 x 85	80/77 x 60	9		128	250	3478ITP100P62	00300815KK
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478ITP125P62	00300906KK
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478ITP160P63	00033147GS
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478ITP200P63	00300849KK
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3471	00033812UK



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisieogellager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3470

Opgelet: enkel mogelijk  
vanaf Ø160 en Ø200

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - verzinkt

serie Alpha Elastech

Dyn. draagvermogen:	250 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	160 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	200 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

2 Standen wiel (vrij en geremd)



Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	46	176 x 112	105 x 77,5	13	55	200	250	3476UFP160P67	00064661GS



UFP  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd elastisch  
rubber,  
precisiekogellager




























# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Duratech

Dyn. draagvermogen:	200 - 500 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8470UOO080P62	00035118GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	8470UOO100P62	00034784GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UOO125P62	00035121US
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	8470UOO160P63	00035543GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	8470UOO200P63	00035546GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8477UOO080P62	00035615GS
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	8477UOO100P62	00034799GS
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8477UOO125P62	00034804GS
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500	8477UOO160P63	00035544GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	8477UOO200P63	00035547GL
<b>Bokwiel</b>										
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200	8478UOO080P62	00035117GS
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200	8478UOO100P62	00034805GS
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UOO125P62	00035113GS
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500	8478UOO160P63	00035545GL
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	500	8478UOO200P63	00035548GL



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager















# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Duratech

Dyn. draagvermogen:	150 - 200 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 40 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ● ●
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	34	13		44,5	108	150		8470UOO080P30-13	00061964GS
	100	36	13		41	128	200		8470UOO100P30-13	00061128GS
	125	40	13		40	155	200		8470UOO125P30-13	00062125GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	34	13		44,5	108	150		8477UOO080P30-13	00301052KK
	100	36	13		41	128	200		8477UOO100P30-13	00061136GS
	125	40	13		40	155	200		8477UOO125P30-13	00062126GS



UOO  
geheel polyamide wiel,  
glijlager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen






























# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

Dyn. draagvermogen:	100 - 400 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

serie Alpha Maxtech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470UAD080P62 red	00304234KK
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8470UAD100P62 red	00304238KK
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8470UAD125P62 red	00304242KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8470UAD160P63 red	00304246KK
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UAD200P63 red	00304248KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477UAD080P62 red	00304252KK
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8477UAD100P62 red	00304256KK
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8477UAD125P62 red	00304261KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	8477UAD160P63 red	00304265KK
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UAD200P63 red	00304267KK
<b>Bokwiel</b>										
	80	32	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478UAD080P62 red	00304269KK
	100	32	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150	8478UAD100P62 red	00304271KK
	125	32	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200	8478UAD125P62 red	00304273KK
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	8478UAD160P63 red	00304277KK
	200	46	140 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UAD200P63 red	00304279KK



UAD RED  
polyamide kern, rood  
polyurethaan loopvlak,  
RVS rollager















# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen:	100 - 200 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ● ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	80	32	13		44,5	108	100		8470UAD080P30-13 red	00304232KK
	100	32	13		41	128	200		8470UAD100P30-13 red	00304236KK
	125	32	13		40	155	200		8470UAD125P30-13 red	00304240KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	80	32	13		44,5	108	100		8477UAD080P30-13 red	00304250KK
	100	32	13		41	128	200		8477UAD100P30-13 red	00304254KK
	125	32	13		40	155	200		8477UAD125P30-13 red	00304259KK



UAD RED  
polyamide kern, rood  
polyurethaan loopvlak,  
RVS rollager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

Dyn. draagvermogen:	100 - 350 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 200 mm
Temperatuur:	- 25 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

serie Alpha Maxtech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470UAD080P62 blue	00304233KK
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8470UAD100P62 blue	00304237KK
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	8470UAD125P62 blue	00304241KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8470UAD160P63 blue	00304245KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	8470UAD200P63 blue	00304247KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477UAD080P62 blue	00304251KK
	100	30	105 x 80	80 x 60	9	41	128	150	8477UAD100P62 blue	00304255KK
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	8477UAD125P62 blue	00304260KK
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	8477UAD160P63 blue	00304264KK
<b>Bokwiel</b>										
	80	30	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478UAD080P62 blue	00304268KK
	100	30	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150	8478UAD100P62 blue	00304270KK
	125	30	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200	8478UAD125P62 blue	00304272KK
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	8478UAD160P63 blue	00304276KK
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	8478UAD200P63 blue	00304278KK



UAD BLUE  
polyamide kern, blauw  
polyurethaan loopvlak,  
RVS rollager















# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen:	100 - 150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 - 125 mm
Temperatuur:	- 40 / + 80 °C
Bouwhoogte:	108 - 155 mm
Rolweerstand:	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ● ○
Strepen:	● ● ● ● ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	80	30	13		44,5	108	100		8470UAD080P30-13 blue	00304231KK
	100	30	13		41	128	150		8470UAD100P30-13 blue	00304235KK
	125	30	13		40	155	150		8470UAD125P30-13 blue	00304239KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	80	30	13		44,5	108	100		8477UAD080P30-13 blue	00304249KK
	100	30	13		41	128	150		8477UAD100P30-13 blue	00304253KK
	125	30	13		40	155	150		8477UAD125P30-13 blue	00304258KK



UAD BLUE  
polyamide kern, blauw  
polyurethaan loopvlak,  
RVS rollager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Maxtech

Dyn. draagvermogen:	150 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 155 mm
Rolweerstand	○ ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Strepen	○ ○ ○ ○ ○
Roest bescherming	○ ○ ○ ○ ○

Kennmerken

Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Draadstift [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
125	30	M20 x 105	128	150		8477UAD100S73-20x105 blue	00304257KK
125	30	M20 x 105	155	150		8477UAD125S73-20x105 blue	00304263KK



UAD BLUE  
polyamide kern, blauw  
polyurethaan loopvlak,  
RVS rollager




























# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Elastech

Dyn. draagvermogen:	160 - 400 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 240 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8470UFC100P62	00304327KK
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UFC125P62	00303333KK
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470UFC160P63	00304427KK
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UFC200P63	00304428KK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	8477UFC100P62	00304329KK
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UFC125P62	00303331KK
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	8477UFC160P63	00064975GL
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UFC200P63	00065759GL
<b>Bokwiel</b>										
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UFC100P62	00304429KK
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UFC125P62	00303332KK
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478UFC160P63	00064976GL
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UFC200P63	00065663GL



UFC  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd elastisch  
rubber, RVS  
precisiekogellager

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

Markt  
Hittebestendig wiel

serie Alpha Elastech Heat

Dyn. draagvermogen:	80 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 mm
Temperatuur:	- 30 / + 250 °C
Bouwhoogte:	128 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	8470IDG100P62	00035518GS
Bokwiel	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9	128	80		8478IDG100P62	00302114KK



IDG  
aluminium kern,  
hittebestendig elastisch  
rubber loopvlak, glijlager















# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie - RVS

serie Alpha Elastech

Dyn. draagvermogen:	150 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 20 / + 80 °C
Bouwhoogte:	128 - 155 mm
Rolweerstand	● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	34	13		41	128	150		8470UFC100P30-13	00304513KK
	125	40	13		40	155	150		8470UFC125P30-13	00303382KK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	34	13		41	128	150		8477UFC100P30-13	00304328KK
	125	40	13		40	155	150		8477UFC125P30-13	00303383KK



UFC  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd elastisch  
rubber, RVS  
precisie kogellager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te  
verkleinen

zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL



## Medium serie - RVS

Hittebestendig wiel

serie Alpha Duratech Heat

Dyn. draagvermogen:	125 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	100 mm
Temperatuur:	- 40 / + 250 °C
Bouwhoogte:	128 mm
Rolweerstand	●●●●○
Verplaatsingsgeluid	●●●●○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken



	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	8470BOG100P62	00035365GL
										
Bokwiel	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9	128	125		8478BOG100P62	00301635KK
										



BOG  
geheel duroplastisch  
hittebestendig  
kunststofwiel,  
zelfsmerende glijlager

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Expanderbevestigingen - verzinkt



	Expander- $\phi$ [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging</b>			
	19 - 21,5	R07- $\phi$ 19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24	R07- $\phi$ 21,5-24	00032148KK
	24 - 27	R07- $\phi$ 24-27	00027263KK
	27 - 30	R07- $\phi$ 27-30	00027264KK
	31 - 35	R07- $\phi$ 31-35	00004722KK
	36 - 40	R07- $\phi$ 36-39	00300027KK
<b>vierkante expanderbevestiging</b>			
	21,5 - 24	R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27	R47-24-27	00005053KK
	27 - 30	R47-27-30	00027260KK
	32 - 35	R47-32-35	00000059KK
	36 - 40	R47-36-40	00000060KK

R07 = voor ronde buis  
R47 = voor vierkante buis

geschikt voor wielen met boutgat  
bevestiging P30-11

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Expanderbevestigingen - inox

	Expander-Ø [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>RVS ronde expanderbevestiging</b> 	19 - 21,5	R07-Ø19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24	R07-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27	R07-Ø24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30	R07-Ø27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35	R07-Ø31-35 Inox_TBE	00301984KK
	36 - 39	R07-Ø36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>RVS vierkante expanderbevestiging</b> 	21,5 - 24	R47-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27	R47-Ø24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30	R47-Ø27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35	R47-Ø32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40	R47-Ø36-40 Inox_TBE	00300745KK

R07 RVS = voor ronde buis - RVS  
 R47 RVS = voor vierkante buis - RVS  
 geschikt voor wielen met boutgat  
 bevestiging P30-11















reductiestuk nodig om  
 wielen met boutgat  
 bevestiging P30-13 te  
 reduceren naar P30-11

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen













wielen Basetech

		Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
POO (Basetech)	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polypropyleen, zwart, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	65	30	12,1	34,5	120	POO065x30- $\phi$ 12 RAL9011	10006727GS
POO (Basetech)	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polypropyleen, wit, glijlager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C	80	34	12	44,4	125	POO080x34- $\phi$ 12	10000961HS
		100	36	12	44,4	160	POO100x36- $\phi$ 12 white	10012971GS
		125	40	12	44,4	200	POO125x40- $\phi$ 12 white	10000051GS

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen





wielen Duratech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naafleengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>UOO (Duratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polyamide, wit, glijlager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	34	12,1	44,4	200	UOO080x34- $\phi$ 12	10000955GS
		100	36	12,1	44,4	200	UOO100x36- $\phi$ 12	10000424US
		125	40	12	44,4	300	UOO125x40- $\phi$ 12 HL 44,4	10000422GS
		160	40	20,1	58	500	UOO160x40- $\phi$ 20	10000416GS
		200	46	20,1	58	600	UOO200x46- $\phi$ 20	10000409HS
		200	50	20,1	58	800	UOO200x50- $\phi$ 20	10000413GS
<b>UOR (Duratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polyamide, wit, rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	34	12	44,4	180	UOR080x34- $\phi$ 12	00303249KK
		100	36	12	44,4	200	UOR100x36- $\phi$ 12	00030965GS
		125	40	12	44,4	300	UOR125x40- $\phi$ 12 HL 44,4	00030966GS
		160	40	20	58	400	UOR160x40- $\phi$ 20	10000777GS
		200	50	20	58	400	UOR200x50- $\phi$ 20	10000779US

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

wielen Maxtech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>UAR RED (Maxtech)</b> 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	32	12	44	100	UAR080x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304298KK
		100	32	12	44,4	150	UAR100x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304300KK
		125	32	12	44	200	UAR125x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304302KK
		160	40	20	58	350	UAR160x40- $\phi$ 20 HL58 red	00304306KK
		200	46	20	58	500	UAR200x46- $\phi$ 20 HL58 red	00304308KK
<b>UAR GREY (Maxtech)</b> 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, grijs niet strepend, rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	38	12	44,4	150	UAR080x38- $\phi$ 12 HL44,4 grey	00007010GS
<b>UAD RED (Maxtech) RVS versie</b> 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, rood, RVS rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	32	12	44,4	100	UAD080x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304287KK
		100	32	12	44	150	UAD100x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304289KK
		125	32	12	44	200	UAD125x32- $\phi$ 12 HL44,4 red	00304291KK
		160	40	20	58	350	UAD160x40- $\phi$ 20 HL58 red	00304295KK
		200	46	20	58	500	UAD200x46- $\phi$ 20 HL58 red	00303124KK
<b>UAD BLUE (Maxtech) RVS versie</b> 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: polyamide, wit Loopvlak: gespoten polyurethaan, blauw, RVS rollager, temperatuur van - 40 tot + 80 °C	80	32	12	44,4	100	UAD080x32- $\phi$ 12 HL44,4 blue	00304286KK
		100	32	12	48	150	UAD100x32- $\phi$ 12 HL48 blue	00304288KK
		125	32	12	44	200	UAD125x32- $\phi$ 12 HL48 blue	00304290KK
		160	40	20	58	350	UAD160x40- $\phi$ 20 HL58 blue_TBES	00304294KK
		200	46	20	58	500	UAD200x46- $\phi$ 20 HL58 blue	00304296KK

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

wielen Puretech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
PVR (Puretech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: massief rubber, zwart, rollager, temperatuur van -20 tot +60 °C	80	35	12	44,4	70	PVR080x35- $\phi$ 12	00004985KK
		100	35	12	44,4	75	PVR100x35- $\phi$ 12	00004952KK
		300	37	12	44	100	PVR125x37- $\phi$ 12 HL44,4	00030955US
		160	40	20	58	135	PVR160x40- $\phi$ 20	00023492GS
		200	50	20	58	205	PVR200x50- $\phi$ 20	10007873GS
		250	50	20	58	205	PVR250x50-@20	00300067KK
PIR (Puretech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: massief rubber, grijs niet strepend, rollager, temperatuur van -20 tot +60 °C	80	35	12	44,4	70	PIR080x35- $\phi$ 12	00301033KK
		100	35	12	44,4	75	PIR100x35- $\phi$ 12 HL44,4	00303666KK
		125	37	12	44	100	PIR125x37- $\phi$ 12 HL44,4	00030825KK
		160	40	20	58	135	PIR160x40- $\phi$ 20	00023493GS
DVR (Puretech) 	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: massief rubber, zwart, rollager, temperatuur van -20 tot +60 °C	100	30	12	44,4	70	DVR100x30- $\phi$ 12	10003104GS
		125	37	12	44,4	100	DVR125x37- $\phi$ 12	10001285GS
		160	40	20	58	135	DVR160x40- $\phi$ 20	10001960GS
		200	50	20	58	205	DVR200x50- $\phi$ 20	10000187GS
DYR (Puretech) elektrisch geleidend 	<b>Omschrijving</b>							
	Elektrisch geleidend volgens ESD, Wielkern: geperst staal, verzinkt Loopvlak: zwart rubber, onderhoudsvrij rollager, temperatuur van -20 tot +60 °C	100	30	12	44,2	70	DYR100x30- $\phi$ 12	10004384GS
		125	37	12	44,4	100	DYR125x37- $\phi$ 12	10004385GS

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

wielen Elastech




		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>UFR grijs, niet strepend (Elastech)</p>	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, grijs	100	34	12	44,2	160	UFR100x34- $\phi$ 12	00031362HX
	Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	12	44,2	250	UFR125x40- $\phi$ 12	00031363GS
 <p>UFP grijs, niet strepend (Elastech)</p>	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, grijs	100	34	8,3	45	160	UFP100x34- $\phi$ 8	10002431GS
	Loopvlak: niet strepend, met kleine afdekkappen, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	8,3	45	250	UFP125x40- $\phi$ 8	10012286HS
		160	46	12,5	60	300	UFP160x46- $\phi$ 12	10011924GS
		200	46	12,5	60	400	UFP200x46- $\phi$ 12	10011350GS
 <p>UFC grijs, niet strepend (Elastech) RVS Serie</p>	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, grijs	100	34	8	45	160	UFC100X34@08X45	00062494GS
	Loopvlak: elastisch rubber, grijs, niet strepend, precisiekogellager, RVS, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	8	45	250	UFC125X40@08X45	00062279GS
		160	46	12	60	300	UFC160X46@12X60	10010950HS
		200	46	12	60	400	UFC200X46@12X60	10010951GS
 <p>UFR blauw, niet strepend (Elastech)</p>	<b>Omschrijving</b>							
	Wielkern: polyamide, zwart	100	34	12	44,4	160	UFR100x34- $\phi$ 12 blue	00030733US
Loopvlak: elastisch rubber, blauw, niet strepend, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	125	40	12	44,4	250	UFR125x40- $\phi$ 12 blue	00030734US	



# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

wielen Elastech Heat / Duratech Heat / Duratech Silent

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
IDG hittebestendig (Elastech Heat) 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: aluminium, Loopvlak: hittebestendig elastisch rubber, zelfsmerende glijlager bus, temperatuur van – 30 °C to +250 °C.	100	35	8	45,5	80	IDG100x35- $\phi$ 8	00033962GS
BOG hittebestendig (Duratech Heat) 	<b>Omschrijving</b> Wiel van duroplastisch kunststof, hittebestendig, met zelfsmerende bus, temperatuur van – 40 tot + 280 °C.	100	35	8	45,5	125	BOG100x35- $\phi$ 8	00035370UK
HUR geluidsreducerend (Duratech Silent) 	<b>Omschrijving</b> Wielkern: polyamide met rubber kern, Loopvlak: polyamide, rollager, temperatuur van - 20 tot + 80 °C	100	36	12	44	160	HUR100x36- $\phi$ 12 grey	00033610KK
		125	36	12	44	200	HUR125x36- $\phi$ 12 grey	00030828KK

# ENTERTAINMENT / DISTRIBUTIE / AFVAL

## Medium serie losse wielen

wielen Novatech

ITP  
(NOVATECH)



### Omschrijving

Wielkern: aluminium,  
loopvlak: gegoten,  
polyurethaan, 92 Shore  
A, precisiekogellager,  
temperatuur van -20° C  
tot +60° C

Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naafleugte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
100	40	12	26	300	ITP100x40- $\phi$ 12 HL26 convex	00828381GS
100	40	12	26	300	ITP100x40- $\phi$ 12 HL26 flat	00801700GS
100	50	20	60	450	ITP100x50- $\phi$ 20 convex	00838828GS
100	50	20	60	540	ITP100x50- $\phi$ 20 flat	00801297GS
125	30	15	45	420	ITP125x30- $\phi$ 15 HL45 flat	00829478GS
125	50	20	60	500	ITP125x50- $\phi$ 20 convex	00803844GS
125	50	20	60	500	ITP125x50- $\phi$ 20 flat	10810267GS
160	50	20	60	800	ITP160x50- $\phi$ 20 convex	10810102GS
160	50	20	60	800	ITP160x50- $\phi$ 20 flat	10810107GS
200	50	20	60	800	ITP200x50- $\phi$ 20 convex	10810774GS
200	50	20	60	800	ITP200x50- $\phi$ 20 flat	00800915GS





LEITZ  
LEITZ  
LEITZ

Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte  
Esselte

LEITZ  
LEITZ

ZI

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

Zwaarlast serie - verzinkt	94
Zwaarlast serie - RVS	103
Zwaarlast serie losse wielen	104
Accessoires	107
E-Drive Flex	108




# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt




serie Delta Duratech

Dyn. draagvermogen:	600 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 200 mm
Temperatuur:	- 40 / + 85 °C
Bouwhoogte:	178 - 250 mm
Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	3640TOP125P63	00833557GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	3640TOP160P63	00833559GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	3640UOP200P63	00833554GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	3642TOP125P63	00833695GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	3642TOP160P63	00833689GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	3642UOP200P63	00833699GL
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		178	600	3648TOP125P63	00833584GS
	160	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		210	600	3648TOP160P63	00833585GS
	200	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		250	600	3648UOP200P63	00833593GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK



 <p>TOP geheel extra zwaar polyamide wiel, precisiekogellager</p>	 <p>Fixeerpedaal richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 3641 of op de voorlopende remvork 3642</p>	 <p>Voet beschermer zie pagina zwaarlast accessoires</p>
---	---	---

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	500 - 600 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 60 °C
Bouwhoogte:	178 - 250 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Delta Novatech

	Wieldiameter [mm]	Wie breedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	3640ITP125P63 Conv	00837543GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	3640ITP160P63 Conv	00837545GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	3640ITP200P63 Conv	00837546GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	3642ITP125P63 Conv	00837562GL
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	3642ITP160P63 Conv	00303395KK
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	3642ITP200P63 Conv	00837564GL
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		178	500	3648ITP125P63 Flat	00833577GS
	160	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		210	600	3648ITP160P63 Flat	00833578GS
	200	50	137 x 115,0	105 x 80/75	11		250	600	3648ITP200P63 Flat	00833579GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisie kogellager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 3641 of op  
de voorlopende remvork  
3642



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Delta Novatech

Dyn. draagvermogen:	600 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	160 - 200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 60 °C
Bouwhoogte:	225 - 266 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

2 Standen wiel (vrij en geremd)



Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	225	600	3645ITP160P67 Conv	00837617GS
200	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	266	600	3645ITP200P67 Conv	00837618GS



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisie kogellager



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires



# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Delta Twin Novatech

Dyn. draagvermogen:	500 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	80 mm
Temperatuur:	- 30 / + 60 °C
Bouwhoogte:	
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	80	40	137 x 105	105 x 80/75	11	40	125,5	500	9940ETP080P63	00838045GL



ETP  
stalen kern, polyurethaan  
loopvlak,  
precisiekogellager

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Delta Twin Novatech

Dyn. draagvermogen:	750 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	160 - 200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 60 °C
Bouwhoogte:	210 - 250 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ● ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	9940ITP160P63 Conv	00837784GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	9940ITP200P63 Conv	00836767GL
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	9942ITP160P63 Conv	00837798GL
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	9942ITP200P63 Conv	00836768GL
<b>Bokwiel</b>										
	160	50	137 x 137,0	105 x 80/75	11		210	750	9948ITP160P63 Flat	00837802GS
	200	50	137 x 137,0	105 x 80/75	11		250	750	9948ITP200P63 Flat	00837803GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 3641/125-200 P63	00833811KK



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisie kogellager



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires





# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	700 - 800 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 80 °C
Bouwhoogte:	164 - 240 mm
Rolweerstand	●●●●●
Verplaatsingsgeluid	●○○○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Zeta Duratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	4680TOP125P63	00803611GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	4680TOP160P63	00804223GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	4680TOP200P63	00832432GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	4687TOP125P63	00803612GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	4687TOP160P63	00804215GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	4687TOP200P63	00831238GS
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700	4688TOP125P63	00803613GS
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800	4688TOP160P63	00804225GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800	4688TOP200P63_TBE	00831239GS
<b>Accessoire</b>										
									Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
									Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK



TOP  
geheel extra zwaar  
polyamide wiel,  
precisiekogellager



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 4680



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	300 - 500 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 250 mm
Temperatuur:	- 20 / + 85 °C
Bouwhoogte:	164 - 290 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

serie Zeta Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	4680IEP125P63	00804229GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	4680IEP160P63	00804230GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	4680IEP200P63	00804231GS
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	4680IEP250P63	00804020GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	4687IEP125P63	00804235GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	4687IEP160P63	00804236GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	4687IEP200P63	00804237GS
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	4687IEP250P63	00803922GS
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300	4688IEP125P63	00804232GS
	160	50	137 x 117,0	105 x 80/75	11		200	350	4688IEP160P63	00804233GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450	4688IEP200P63	00804234GS
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500	4688IEP250P63	00804109GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
									Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK



IEP aluminium kern, zwart elastisch rubber loopvlak, precisiekogellager



Fixeerpedaal richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 4680



Voet beschermer zie pagina zwaarlast accessoires

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

Dyn. draagvermogen:	500 - 800 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 250 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	164 - 290 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

serie Zeta Elastech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	4680ITP125P63 Conv	00834588GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	4680ITP160P63 Conv	00837927GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	4680ITP200P63 Conv	00837928GS
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	4680ITP250P63 Flat	00804218GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	4687ITP125P63 Conv	00860774GS
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	4687ITP160P63 Conv	00860775GS
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	4687ITP200P63 Conv	00860776GS
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	4687ITP250P63 Flat	00804222GS
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	500	4688ITP125P63 Flat	00804358GS
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800	4688ITP160P63 Flat	00804219GS
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800	4688ITP200P63 Flat	00803930GS
	250	55	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800	4688ITP250P63 Flat	00804220GS
<b>Accessoire</b>									Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
									Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisiekogellager



ICP  
informeer voor onze  
Ultratech, wielen met  
verhoogde prestatie



Fixeerpedaal  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 4680



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - verzinkt

serie Zeta Reverse Novatech

Dyn. draagvermogen:	800 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	160 - 200 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	200 - 240 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

Zwenk met veerafhankelijke fixeer




Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	468SITP160P63 180° Conv	00860891GS
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	468SITP200P63 180° Conv	00860892GS



ITP  
aluminium kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisie kogellager



ICP  
informeer voor onze  
Ultratech, wielen met  
verhoogde performantie

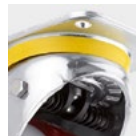

468S vork  
zwenkvork voorzien van  
veersysteem in de  
draaikrans.  
ook beschikbaar in  
geremde vork (468B)  
zorgt voor directionele  
stabiliteit bij rijden met  
hoge snelheid



Voet beschermer  
zie pagina zwaarlast  
accessoires




























# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie - RVS

Dyn. draagvermogen:	700 - 800 kg
Standaard:	EN 12533
Wieldiameter:	125 - 200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 80 °C
Bouwhoogte:	164 - 240 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●●●

Kenmerken

serie Zeta Duratech

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	55	164	700	8670TOO125P63	00827938GS
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	55	200	800	8670TOO160P63	00830093GS
	200	50	137 x 105,0	105 x 80/74	11	55	240	800	8670UOO200P63	00828869GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	55	164	700	8677TOO125P63	00828212GS
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	55	200	800	8677TOO160P63	00830191GS
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	55	240	800	8677UOO200P63	00830192GS
<b>Bokwiel</b>										
	125	50	137 x 117,0	105 x 80/74	11		164	700	8678TOO125P63	00830198GS
	160	50	137 x 117,0	105 x 80/74	11		200	800	8678TOO160P63	00830199GS
	200	50	137 x 117,0	105 x 80/74	11		240	800	8678UOO200P63	00830201GS















TOO  
geheel extra zwaar  
polyamide wiel, glijlager

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

wielen Duratech / Maxtech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>TOP, heavy duty (Duratech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polyamide, wit, precisiekogellager, heavy duty, temperatuur van -40 tot +80 °C	125	50	20	60	840 700	TOP125x50-Ø20	10810103GS
		160	50	20	60	1020 850	TOP160x50-Ø20	00801134GS
		200	50	20	60	1200 1000	TOP200x50-Ø20	10810104GS
<b>UAP (Maxtech)</b> 	<b>Omschrijving</b>							
	Wiel van polyamide, wit, loopvlak: polyurethaan, rood, precisiekogellager, temperatuur van -40 tot +80 °C	125	40	20	60	300 300	UAP125x40-Ø20 HL60 red	00034205GS
		160	40	20	60	350 300	UAP160x40-Ø20 HL60 red	00304374KK
		200	50	20	60	500 400	UAP200x50-Ø20 HL60 red	10005081GS



# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

wielen Elastech

IEP, 68 Shore A (Elastech)



### Omschrijving

Wielkern: aluminium,  
Loopvlak:  
opge vulcaniseerd  
elastisch rubber,  
precisiekogellager,  
temperatuur van -20 °C  
to +80 °C

Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
100	40	8	45	200	IEP100x40-Ø8 HL45	00002341HS
125	50	20	60	300 240	IEP125x50-Ø20	00865232GS
160	50	20	60	350 280	IEP160x50-Ø20	00865233GS
200	50	20	60	450 360	IEP200x50-Ø20	00864970GS
250	50	20	60	500 400	IEP250x50-Ø20	00801772GS

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech

ITP, 92 Shore A,  
(Novatech)



### Omschrijving

Wielkern: aluminium,  
Loopvlak: gegoten  
polyurethaan,  
precisie kogellager,  
temperatuur van -20 °C  
to +60 °C

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	125	50	20	60	500 400	ITP125x50- $\phi$ 20 convex	00803844GS
	125	50	20	60	500 400	ITP125x50- $\phi$ 20 flat	10810267GS
	160	50	20	60	800 640	ITP160x50- $\phi$ 20 convex	10810102GS
	160	50	20	60	800 640	ITP160x50- $\phi$ 20 flat	10810107GS
	200	50	20	60	800 640	ITP200x50- $\phi$ 20 convex	10810774GS
	200	50	20	60	800 640	ITP200x50- $\phi$ 20 flat	00800915GS
	250	55	25	60	1000 800	ITP250x55- $\phi$ 25 flat	00827859GS






Verschillende versies van deze wielen zijn ook beschikbaar in ESD uitvoering



Informeer voor onze Ultratech wielen voor verhoogde performantie

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## Accessoires





	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Bouwhoogte [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Voetbescherming</b>						
					Foot Protection Ø125	10809510GL
					Foot Protection Ø160	10809511GL
					Foot Protection Ø200	10809512GL
					Foot Protection Ø250	10809513GL
<b>Stabilisatievoet</b>						
	140 x 115	105 x 80/75	11	210	Floorlock Ø160mm	00303360KK
	140 x 115	105 x 80/75	11	250	Floorlock Ø200mm	00303361KK
<b>Fixeerpedaal zwaarlast</b>						
					Directional lock 4681/125-250 P63	00838481KK
					Directional lock 4681/125-250 P63 XL	00839662KK

Voetbescherming geschikt voor alle vorken 468\* vanaf dia 125mm

Fixeerpedaal 4681\* richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 4680

# LOGISTIEK/ PRODUCTIE/ AUTOMOTIVE

## E-Drive Flex

		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Drive unit Flex 	<b>Omschrijving</b> aandrijfwiel 24V Flex	EDUAUFF125P60	00061635GK
Control unit 	<b>Omschrijving</b> sturing 24V	EDUZ110	00063562LV
Handle set 	<b>Omschrijving</b> 2 handvaten: 1 vrij (links) / 1 bediening (rechts - noodstop)	EDFZ300	00865549KK
Bevestiging 	<b>Omschrijving</b> bevestigingsmateriaal voor handvaten	EDUZ740 EDUZ730x27-31mm EDUZ730x31-35mm	00061743KK 00061735KK 00061737KK

		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p>Lithium-ion battery</p> 	<p><b>Omschrijving</b> voeding 24V-10,4Ah aandrijving</p>	EDUZ212	00065004LV
<p>Battery cable</p> 	<p><b>Omschrijving</b> verbindingskabel tussen batterij en control unit</p>	EDUZ402 1m	00065016LV
<p>Lithium-ion battery charger</p> 	<p><b>Omschrijving</b> lader voor lithium-ion</p>	EDUZ512	00065005LV
<p>Lithium-ion battery holder</p> 	<p><b>Omschrijving</b> batterijhouder lithium-ion</p>	EDUZ712	00065017LV



 **CRH**

CRH2A-2052

Right  
右

A

 AMT

# MACHINE PRODUCTIE

Extra zwaarlast serie - verzinkt	112
Extra zwaarlast serie losse wielen	116
Accessoires	119

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt

serie Kappa Novatech

Dyn. draagvermogen:	500 - 1000 kg
Standaard:	EN 12532
Wieldiameter:	125 - 250 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	170 - 305 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ● ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400		9680ITP125P63 Flat	00801570US
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640		9680ITP160P63 Convex	00802072GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640		9680ITP200P63 Convex	00802075GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800		9680ITP250P63 Convex	00805714GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400		9682ITP125P63 Flat	00802071GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640		9682ITP160P63 Convex	00802074GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640		9682ITP200P63 Convex	00827803GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800		9682ITP250P63 Convex	00827807GS
<b>Bokwiel</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500 400		9688ITP125P63 Flat	00802070GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800 640		9688ITP160P63 Flat	00802073GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800 640		9688ITP200P63 Flat	00802076GS
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000 800		9688ITP250P63 Flat	00806922GS
<b>Accessoire</b>										Directional lock 9651-9681/125-300 P63	



ITP aluminium kern, polyurethaan loopvlak, precisiekogellager



ICP informeer voor onze Ultratech, wielen met verhoogde prestatie



fixeerpedaal richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 9680 of 9650



Voet beschermer zie pagina extra zwaarlast accessoires



# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt

serie Kappa Novatech

Dyn. draagvermogen:	550 - 2000 kg
Standaard:	EN 12533
Wiel diameter:	125 - 300 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	170 - 355 mm
Rolweerstand	●●●●○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●●○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9650FTP125P63	00838859GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9650FTP160P63	00830236GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9650FTP200P63 WT50	00806569GS
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440 1200		9650FTP200P63 WT60	00804603GS
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400		9650FTP200P64	00829771GS
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200		9650FTP250P63	00827783GS
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160 1800		9650FTP250P64	00839740GL
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000		9650FTP300P64	00830240GS
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9652FTP125P63	00838861GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9652FTP160P63	00830393GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9652FTP200P63 WT50	00806570GS
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440 1200		9652FTP200P63 WT60	00830395GS
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400		9652FTP200P64	00829110GS
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200		9652FTP250P63	00830397GS
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160 1800		9652FTP250P64	00830398GS
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000		9652FTP300P64	00827724GS
<b>Bokwiel</b>											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	170	660 550			9688FTP125P63	00801603GS
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	205	900 750			9688FTP160P63	00801604GS
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1200 1000			9688FTP200P63 WT50	00801002GS
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	245	1440 1200			9688FTP200P63 WT60	00803487GS
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	255	1680 1400			9658FTP200P64	00839996GL
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	305	1440 1200			9688FTP250P63	00802635GS
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	305	2160 1800			9658FTP250P64	00839997GL
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	355	2400 2000			9658FTP300P64	00839998GL
<b>Accessoire</b>										Directional lock 9651-9681/125-300 P63	



**FTP**  
gietijzer kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisielogellager



**FCP**  
informeer voor onze  
Ultratech, wielen met  
verhoogde prestatie



**fixeerpedaal**  
richtingsvastzetter  
geschikt voor montage  
op zwenkvork 9680 of  
9650



**Voet beschermer**  
zie pagina extra zwaarlast  
accessoires



# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt

serie Kappa Novatech

Dyn. draagvermogen:	500 kg
Standaard:	EN 12533
Wieldiameter:	80 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	135 mm
Rolweerstand:	●●●●○
Verplaatsingsgeluid:	●●●○●
Strepen:	●●●●○
Roest bescherming:	●●●○●

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600 500	9680ETP080P63	00801047GS
										
Bokwiel	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	135	135	600 500	9688ETP080P63	00801459GS
										



ETP  
stalen kern, polyurethaan  
loopvlak,  
precisiekogellager

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie - verzinkt

serie Kappa Novatech

Dyn. draagvermogen:	2400 kg
Standaard:	EN 12533
Wieldiameter:	200 mm
Temperatuur:	- 30 / + 60 °C
Bouwhoogte:	275 mm
Rolweerstand	●●●○
Verplaatsingsgeluid	●●●○
Strepen	●●●○
Roest bescherming	●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000		9950FTP200P65	00801584GS



FTP  
gietijzeren kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisielogellager

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech

FTP, 92 Shore A (Novatech)



### Omschrijving

Wielkern: gietijzer, gelakt,  
Loopvlak: polyurethaan, precisiekogellager, temperatuur van - 20 tot + 60 °C.

Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
100	50	20	60	450	FTP100x50-Ø20 HL60	00801149GS
125	50	20	60	550	FTP125x50-Ø20 HL60	00800994GS
160	50	20	60	900	FTP160x50-Ø20 HL60	00801166GS
200	50	20	60	1000	FTP200x50-Ø20 HL60	10810635GS
200	50	25	60	1000	FTP200x50-Ø25 HL60	00801411GS
250	50	20	60	1200	FTP250x50-Ø20 HL60	00801682GS
250	50	25	60	1200	FTP250x50-Ø25 HL60*	00800995GS
200	80	30	90	1400	FTP200x80-Ø30	00828810GS
250	80	30	90	1800	FTP250x80-Ø30 HL90	00801280GS













Verschillende versies van deze wielen zijn ook beschikbaar in ESD uitvoering

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie losse wielen

wielen Novatech

		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Lager [Nr.]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
ETP (Novatech)	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: polyurethaan, gegoten, Shore A 92, precisiëkogellager, temperatuur van – 20 tot + 60 °C	60	25	20	12		140	ETP060x25-Ø20 HL12	00830218LV
		70	20	20	12		120	ETP070x20-Ø20 HL12	00835405LV
		75	62	20	62	6204	550	ETP075x62-Ø20 HL62	00806197GS
		80	20	20	14		140	ETP080x20-Ø20 HL14	00830220LV
		80	20	25	12		140	ETP080x20-Ø25 HL12	00835789LV
		80	30	12	28	6201	180	ETP080x30-Ø12 HL28_TBE	00827953GS
		80	40	20	40	6204	500	ETP080x40-Ø20 HL40	00802713GS
		80	54	20	60	6204ZV	500	ETP080x54-Ø20 HL60	00838919GS
		82	60	20	62	6204ZV	600	ETP082x60-Ø20 HL62	00801537GS
		82	70	20	70	6204	700	ETP082x70-Ø20 HL70	00802292GS
		85	100	20	100	6204	900	ETP085x100-Ø20 HL100	00833618GS
		100	25	25	12		210	ETP100x25-Ø25 HL12	00839111LV
		100	40	25	40	6205	500	ETP100x40-Ø25 HL40	00828816GS
ETX (Novatech)	<b>Omschrijving</b>								
	Wielkern: geperst staal, Loopvlak: polyurethaan, gegoten, Shore A 92, precisiëkogellager, afgedicht temperatuur van – 20 tot + 60 °C	85	85	20	90		800	ETX085x85-Ø20 HL90-F	00862192GS
		85	95	20	100	6006 2RS	1000	ETX085x95-Ø20 HL100-A	00831637GS

# MACHINE PRODUCTIE

## Extra zwaarlast serie losse wielen

wielen Duratech Plus

MOP






### Omschrijving

Wiel van polyamide, wit, precisiekogellager, extra Heavy Duty, temperatuur van - 40 tot + 80 °C

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	100	50	20	60	1680 1400	MOP100x50-Ø20	00801258NL
	125	50	20	60	2040 1700	MOP125x50-Ø20	00801259GS

# MACHINE PRODUCTIE

## Accessoires

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Bouwhoogte [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Voetbescherming</b>						
					Foot Protection Ø125	10809510GL
					Foot Protection Ø160	10809511GL
					Foot Protection Ø200	10809512GL
					Foot Protection Ø250	10809513GL
<b>Stabilisatievoet</b>						
	140 x 115	105 x 80/75	11	210	Floorlock Ø160mm	00303360KK
	140 x 115	105 x 80/75	11	250	Floorlock Ø200mm	00303361KK
<b>Fixeerpedaal extra zwaarlast</b>						
					Directional lock 9651-9681/125-300 P63	00861863KK

Voetbescherming geschikt voor alle vorken 965\* vanaf dia 125mm

Fixeerpedaal 9651\* richtingsvastzetter geschikt voor montage op zwenkvork 9680 of 9650





































# FURNITURE

Meubelen	122
Accessoires	131

Dyn. draagvermogen:	10 - 40 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	40 - 50 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	44 - 56 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Zwenkwiel</p>								AA20POI050L51-8	00071497KK
	50	7	55	8	52	56	40	AA20POI050L51-10	00071498KK
 <p>Zwenkwiel met wielrem</p>								AA25POI050L51-8	00071315KK
	50	7	55	10	62	56	40	AA25POI050L51-10	00071648KK
 <p>Zwenkwiel</p>								A520POI040L51-8	00072679KK
	40	8	38	8	36	44	10	A520POI042L51-8	00072825KK
	42	6	38	8	39	49	30	A520POI050L51-8	00072993KK
 <p>Zwenkwiel</p>								A520POI040L51-8	00072679KK
	40	8	38	8	36	44	10	A520POI042L51-8	00072825KK
	42	6	38	8	39	49	30	A520POI050L51-8	00072993KK
	50	7	54	8	52	56	40		



POI  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager, geklonken



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes

keuze tussen  
8mm (L51-8)  
10mm (L51-10)





# FURNITURE

## Meubelen

serie Lumina Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	56 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel								AA20PJI050L51-8	00071465KK
	50	10	55	8	52	56	40	AA20PJI050L51-10	00071469KK
 Zwenkwiel met wielrem								AA25PJI050L51-8	00071480KK
	50	10	55	10	62	56	40	AA25PJI050L51-10	00073762KK
 Zwenkwiel								A520PJI050L51-8	00073407KK
	50	10	54	8	52	56	40		
 Zwenkwiel met wielrem								A525PJI050L51-8	00073408KK
	50	10	54	8	62	56	40		
 Zwenkwiel met wielrem									



PJI  
polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, glijlager, geklonken



YGI  
De wielen zijn ook elektrisch geleidend leverbaar. Vervang bij bestelling PJI in YGI



Optie  
zie pagina stiften/ plaatjes  
keuze tussen 8mm (L51-8) 10mm (L51-10)





# FURNITURE

## Meubelen

serie Lumina Basetech / Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	50 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	56 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	50	7	54	8	52	56	40	A520POI050L51-8 chrome	00072958KK
									
Zwenkwiel met wielrem	50	7	54	8	62	56	40	5525POI050L51-8 chrome	00073005KK
									
Zwenkwiel	50	10	54	8	52	56	40	A520PJI050L51-8 chrome	00074400KK
									
Zwenkwiel met wielrem	50	10	54	8	62	56	40	5525PJI050L51-8 chrome	00074401KK
									



POI  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager, geklonken



PJI  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager, geklonken



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes

keuze tussen  
8mm (L51-8)  
10mm (L51-10)

# FURNITURE

## Meubelen

serie Stylea Basetech / Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 50 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	35 - 40 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	33 - 43 mm
Rolweerstand	●●●○
Verplaatsingsgeluid	●●●○
Strepen	●●●●
Roest bescherming	●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM- $\phi$ [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel									5920UOI035L51-10 LOW	00078712KK
Zwenkwiel met wielrem									5925UOI035L51-10 LOW	00770069KK
Zwenkwiel									5920PJI040L51-10 LOW	00770013KK
Zwenkwiel met wielrem									5925PJI040L51-10 LOW	00770014KK



POI  
geheel polypropyleen  
wiel, glijlager, geklonken



PJI  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
glijlager, geklonken



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes  
10mm (L51-10)

















# FURNITURE

## Meubelen

serie Anika Supratech

Dyn. draagvermogen:	40 - 50 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	55 - 65 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	57 - 67 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM- $\phi$ [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	55	11	37	10	18	64	57	40	5920UAI055L51-10 Dom18	00771690KK
	65	11	39,5	10	18	55,5	67	50	5920UAI065L51-10 DOM18	00773243KK
Zwenkwiel met wielrem										
	55	11	37,5	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10 Dom18	00771503KK
	65	11	39,5	10	18	76	67	50	5925UAI065L51-10 DOM18	00773244KK



UAI  
polyamide kern, zwart niet strepend  
thermoplastisch rubber, glijlager



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes  
10mm (L51-10)





































# FURNITURE

## Meubelen

serie Stylea Supratech

Dyn. draagvermogen:	50 kg
Standaard:	EN 12528
Wieldiameter:	65 - 75 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	68 - 77 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM- $\phi$ [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel									5920UJI065L51-10 DOM23	00074071KK
	65	8	43	10	23	53	68	50		
Zwenkwiel									5920UJI065L51-10 DOM23	00074071KK
	65	8	43	10	23	53	68	50		
Zwenkwiel									5920UJI075L51-10 DOM20	00074069KK
	75	8	54	10	20	62	77	50		
Zwenkwiel met wielrem									5925UJI075L51-10 DOM20	00074259KK
	75	8	54	10	20	87	77	50		



UJI  
polyamide kern, grijs niet  
strepnd thermoplastisch  
rubber, glijlager,  
geklonken



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes  
10mm (L51-10)

serie Levina

Dyn. draagvermogen:	75 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	75 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	103 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel							5220PJP075L51-10 7001	00037165LV
	75	25	10	64,5	103	75		
Zwenkwiel met wielrem							5225PJP075L51-10 7001/3000	00037167LV
	75	25	10	73	103	75		
Zwenkwiel							5220PJP075L51-10 9011	00038188LV
	75	25	10	64,5	103	75		
Zwenkwiel met wielrem							5225PJP075L51-10 9011	00038792LV
	75	25	10	73	103	75		



PJP  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisiekogellager



PJP black  
polypropyleen kern,  
zwart niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisiekogellager



Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes  
10mm (L51-10)



serie Linea

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	50 - 100 mm
Rolweerstand	●●●●●
Verplaatsingsgeluid	●●●●○
Strepen	●●●●●
Roest bescherming	●●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM- $\phi$ [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	50	13	47,5	10	23	40,5	50	100	5920UAP050L51-10 LOAD 9011	00771858KK
	75	15	55	10	30	65	75,5	100	5920UAP075L51-10 RAL9011	00770685KK
	100	20	73	11	40	88	100	100	5920UAP100L51-11 RAL9011	00770923KK
Zwenkwiel met rem										
	50	13	47,5	10	23	51	50	100	5925UAP050L51-10 LOAD 9011	00771859KK
	75	15	55	10	30	82	75,5	100	5925UAP075L51-10 RAL9011 KICK PEDAL	00770681KK
	100	20	73	11	40	102	100	100	5925UAP100L51-11 KICK PEDAL RAL9011	00772250KK

	<p>UAP polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisieogellager</p>		<p>Optie zie pagina stiften/ plaatjes</p> <p>keuze tussen 10mm (L51-10) 11mm (L51-11)</p>
--	---	--	---

serie Levina Supratech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	50 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	100 mm
Rolweerstand	● ● ● ● ●
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	DOM-Ø [mm]	Zwenkradius [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	
Zwenkwiel	50	12	47	10	23	46,3	50,5	100	5920UAP050L51-10 LOAD 9002	00771856KK
	75	15	55	10	30	65	75,5	100	5920UAP075L51-10 RAL9002	00770568KK
	100	20	73	11	41	88	100	100	5920UAP100L51-11 RAL9002	00079772KK
Zwenkwiel met wielrem	50	12	47	10	23	52	50,5	100	5925UAP050L51-10 LOAD 9002	00771891KK
	75	15	55	10		82	75,5	100	5925UAP075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL	00770649KK
	100	20	73	11	40	102	100	100	5925UAP100L51-11 RAL9002 Kick 3000	00771400KK



UAP  
polyamide kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisielogellager



Optie  
Rempedaal is standaard  
met Kick versie vanaf dia  
75mm

Andere kleuren wiel of  
rem zijn mogelijk op  
aanvraag







Optie  
zie pagina stiften/  
plaatjes

keuze tussen  
10mm (L51-10)  
11mm (L51-11)

# FURNITURE

## Accessoires





Bevestigingen voor wielen met stiftgat L51-8

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Draadstift [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Stift met plaat</b>								
	30 x 30	20 x 20	4,4		10	40	P41-30x30 / 8	00072236KK
	38 x 38	27 x 27	5		10	40	P41-38x38 / 8	00072238KK
	42 x 42	32 x 32	5		10	40	P41-42x42 / 8	00072239KK
<b>Stift met schroefdraad</b>								
				M 6 x 12	6	40	S70-6x12 / 8	00071950KK
				M 6 x 25	6	40	S70-6x25 / 8	00071951KK
				M 8 x 15	6	40	S70-8x15 / 8	00071932KK
				M 8 x 25	6	40	S70-8x25 / 8	00071956KK
				M 10 x 15	6	40	S70-10x15 / 8	00071940KK
			M 10 x 25	6	40	S70-10x25 / 8	00071943KK	
<b>Stift met klemring en bast</b>								
				11 x 20	4,5	40	B10-11x20 / 8	00072202KK
<b>Stift met klemring</b>								
				8 x 33		40	B11-8x33 / 8	00072224KK

# FURNITURE

## Accessoires

Bevestigingen voor wielen met stiftgat L51-10 of L51-11

	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Draadstift [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Stift met plaat</b>								
	38 x 38	27 x 27	5		60		P41-38x38 / 10	00072255KK
	42 x 42	32 x 32	5		60		P41-42x42 / 10	00074173KK
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	80	P41-65x65 / 10	00072249KK
	42 x 42	32 x 32	5		12	80	P41-42x42 / 11	00078486KK
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	100	P41-65x65 / 11	00072250KK
<b>Stift met schroefdraad</b>								
				M 8 x 15	6	50	S70-8x15 / 10	00074385KK
				M 10 x 15	6	80	S70-10x15 / 10	00071927KK
				M 10 x 25	6	80	S70-10x25 / 10	00071941KK
				M 10 x 35	6	80	S70-10x35 / 10	00074019KK
				M 10 x 15	6	100	S70-10x15 / 11	00071939KK
				M 10 x 25	6	100	S70-10x25 / 11	00071942KK
<b>Stift met klemring en bast</b>								
				9 x 24	4	60	B10-9x24 / 10	00075125KK
				10 x 22	4,5	60	B10-10x20 / 10	00072105KK
				11 x 20	4,5	60	B10-11x20 / 10	00072106KK
<b>Stift met klemring</b>								
				10 x 33		80	B11-10x33 / 10	00072196KK

Hulzen voor B10 bevestigingsstiften

Hulzen



	Stift- $\varnothing$ [mm]	Hals- $\varnothing$ [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
	16	18	36	40	R20-16x36 / 11	00009036KK
	17	19	36	40	R20-17x36 / 11	00009037KK
	18	20	36	40	R20-18x36 / 11	00031809KK
	19	21	36	40	R20-19x36 / 11	00009039KK
	20	21	36	40	R20-20x36 / 11	00005689KK
	22	25	36	40	R20-22x36 / 11	00009040KK






# DESIGN

Design

136

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	137 - 161 mm
Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Zwenkwiel</b>										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11	00035674KK
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11	00035069KK
	100	32	13		36	137	100		5370PJP100P30-13	00035105HK
	125	32	13		38	161	100		5370PJP125P30-13	00065956GK
<b>Zwenkwiel met dubbele rem</b>										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11	00035675KK
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11	00035070GK
	100	32	13		36	137	100		5377PJP100P30-13	00035106UK
	125	32	13		38	161	100		5377PJP125P30-13	00065957GK
<b>Zwenkwiel met richtingsvastzetter</b>										
	100	32	11		36	137	100		5371PJP100P30-11	00037670GK
	125	32	11		38	161	100		5371PJP125P30-11	00038132KK



PJP polypropyleen kern, grijs niet strepend thermoplastisch rubber, precisiekogellager



Optie voor P30-13 reductiestuk om asgat te verkleinen

zie pagina expanderbevestigingen



Optie zie pagina expanderbevestigingen



serie Levina

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	137 - 161 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●●○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●●○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	100	32	11		36	137	100		5370PJP100P30-11 9011	00036176KK
	125	32	11		38	161	100		5370PJP125P30-11 9011	00035234HK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	100	32	11		36	137	100		5377PJP100P30-11 9011	00035625GK
	125	32	11		38	161	100		5377PJP125P30-11 9011	00037008HK
Zwenkwiel met richtingsvastzetter										
	100	32	11		36	137	100		5371PJP100P30-11	00037670GK
	125	32	11		38	161	100		5371PJP125P30-11	00038132KK



Optie  
zie pagina  
expanderbevestigingen

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	100 - 125 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	137 - 161 mm
Rolweerstand	●●●○
Verplaatsingsgeluid	●●●●○
Strepen	●●●○
Roest bescherming	●●●●●

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>Zwenkwiel</p>	100	32	11	36	137	100	5380PJC100P30-11	00036561KK
	125	32	11	38	161	100	5380PJC125P30-11	00036056KK
	100	32	13	36	137	100	5380PJC100P30-13	00036308HK
	125	32	13	38	161	100	5380PJC125P30-13	00036051KK
 <p>Zwenkwiel met dubbele rem</p>	100	32	11	36	137	100	5387PJC100P30-11	00037951KK
	100	32	13	36	137	100	5387PJC100P30-13	00037379UK
	125	32	11	38	161	100	5387PJC125P30-11	00036057KK
	125	32	13	38	161	100	5387PJC125P30-13	00036915HK
 <p>Zwenkwiel</p>	100	20	11	32	118	120	5940UAP100P30-11 RAL9002	00079455KK
	125	20	11	40	143	130	5940UAP125P30-11 RAL9002	00770015KK
	100	20	13	32	118	120	5940UAP100P30-13 RAL9002	00079423KK
	125	20	13	40	143	130	5940UAP125P30-13 RAL9002	00770100KK
 <p>Zwenkwiel met dubbele rem</p>	100	20	11	32	118	100	5947UAP100P30-11 KICK PEDAL	00770462KK
	100	20	11	32	118	100	5947UAP125P30-11 KICK PEDAL	00771251KK
	100	20	13	32	118	120	5947UAP100P30-13 KICK PEDAL	00770463KK
	125	20	13	40	143	130	5947UAP125P30-13 KICK PEDAL	00770486KK



PJC  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
RVS precisiekogellager



Optie voor P30-13  
reductiestuk om asgat te verkleinen  
zie pagina RVS expanderbevestigingen






Optie  
zie pagina RVS  
expanderbevestigingen



serie Linea (Low)

Dyn. draagvermogen:	90 - 100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	75 - 100 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	78 - 103 mm
Rolweerstand	●●●●●
Verplaatsingsgeluid	●●●●○
Strepen	●●●●○
Roest bescherming	●●●●○

Kenmerken



	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Centraal gat [mm]		Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel	75	15	10		23	78	90	5940UAP075P30-10 LH RAL9002	00770588KK
	100	20	10		32	103	100	5940UAP100P30-10 LH RAL9002	00773041KK
Zwenkwiel met wielrem	75	15	10		23	78	90	5945UAP075P30-10 LH RAL9002 KICK	00770590KK
	100	20	10		32	103	100	5945UAP100P30-10 LH RAL9002 KICK	00773154KK
Zwenkwiel	50	12	10			50,5	100	5920UAP050L51-10 LOAD 7001	00771887KK
	75	15	10			75,5	100	5920UAP075L51-10 RAL7001	00770569KK
Zwenkwiel met wielrem	50	12	10			50,5	100	5925UAP050L51-10 LOAD 7001	00771939KK
	75	15	10			75,5	100	5925UAP075L51-10 RAL 7001	00770573KK

 <p>UAP polyamide kern, polyurethaan loopvlak, precisie kogellager</p>	 <p>Rempedaal is standaard met Kick versie vanaf dia 75mm</p> <p>Andere kleuren wiel of rem zijn mogelijk op aanvraag</p>	 <p>Optie zie pagina expanderbevestigingen</p>
--	--	---

	Expander- $\varnothing$ [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>ronde expanderbevestiging</b>			
	19 - 21,5	R07- $\varnothing$ 19-21,5	00027261KK
	21,5 - 24	R07- $\varnothing$ 21,5-24	00032148KK
	24 - 27	R07- $\varnothing$ 24-27	00027263KK
	27 - 30	R07- $\varnothing$ 27-30	00027264KK
	31 - 35	R07- $\varnothing$ 31-35	00004722KK
	36 - 40	R07- $\varnothing$ 36-39	00300027KK
<b>vierkante expanderbevestiging</b>			
	21,5 - 24	R47-21,5-24	00027258KK
	24 - 27	R47-24-27	00005053KK
	27 - 30	R47-27-30	00027260KK
	32 - 35	R47-32-35	00000059KK
	36 - 40	R47-36-40	00000060KK

R07 = voor ronde buis  
R47 = voor vierkante buis

geschikt voor wielen met boutgat  
bevestiging P30-11

	Expander-Ø [mm]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>RVS ronde expanderbevestiging</b> 	19 - 21,5	R07-Ø19-21,5 Inox_TBE	00300978KK
	21,5 - 24	R07-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300821KK
	24 - 27	R07-Ø24-27 Inox_TBE	00301377KK
	27 - 30	R07-Ø27-30 Inox_TBE	00300792KK
	31 - 35	R07-Ø31-35 Inox_TBE	00301984KK
	36 - 39	R07-Ø36-39 Inox_TBE	00302823KK
<b>RVS vierkante expanderbevestiging</b> 	21,5 - 24	R47-Ø21,5-24 Inox_TBE	00300735KK
	24 - 27	R47-Ø24-27 Inox_TBE	00300881KK
	27 - 30	R47-Ø27-30 Inox_TBE	00300733KK
	32 - 35	R47-Ø32-35 Inox_TBE	00300976KK
	36 - 40	R47-Ø36-40 Inox_TBE	00300745KK

R07 RVS = voor ronde buis - RVS  
 R47 RVS = voor vierkante buis - RVS

geschikt voor wielen met boutgat  
 bevestiging P30-11



reductiestuk nodig om  
 wielen met boutgat  
 bevestiging P30-13 te  
 reduceren naar P30-11





# OUTDOOR

Luchtband	144
Lekvrije band	149

# OUTDOOR

## Luchtband

serie Basetech Air / Puretech Air

		Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]	A-sgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<p>DPR (Puretech Air) kleine luchtband grijs</p> 	<p><b>Omschrijving</b> Wielkern: metalen velg Loopvlak: grijze niet strepende luchtband, lijnprofiel, rollager</p>	200	50	20	58	75	DPR200x50- $\phi$ 20 2PR grey	00301067KK
<p>DPR (Puretech Air) kleine luchtband zwart</p> 	<p><b>Omschrijving</b> Wielkern: metalen velg Loopvlak: zwart luchtband, lijnprofiel, rollager</p>	200	50	20	58	75	DPR200x50- $\phi$ 20 2PR black	00301055KK
<p>PQR (Basetech Air) steekwagewiel</p> 	<p><b>Omschrijving</b> Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: luchtband, blokprofiel, rollager</p>	260	85	20	74	75	PQR260x85- $\phi$ 20 HL74 2PR	00301233KK
<p>DQR (Puretech Air) steekwagewiel</p> 	<p><b>Omschrijving</b> Wielkern: metalen velg Loopvlak: luchtband, blokprofiel, rollager</p>	260	85	20	74	170	DQR260x85- $\phi$ 20 HL74 4PR	00300226KK



# OUTDOOR

## Luchtband

PPR (Basetech Air)  
kruiwagenwiel



### Omschrijving

Wielkern: polypropyleen,  
Loopvlak: luchtband,  
lijnprofiel, rollager

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat- $\phi$ [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
PPR (Basetech Air) kruiwagenwiel	400	100	20	129	200	PPR400x100- $\phi$ 10 HL129 2ply with axle	00300948KK
DQP (Puretech Air) kruiwagenwiel	400	100	10	74	200	DQP400x100- $\phi$ 10 HL74 4PLY with axle	00301272KK

DQP (Puretech Air)  
kruiwagenwiel







































### Omschrijving

Wielkern: geperst staal,  
Loopvlak: luchtband,  
blokprofiel 4 ply,  
precisiëkogellager + as  
 $\phi$ 10mm

# OUTDOOR

## Luchtband

serie Alpha Basetech Air

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	75	3470DPR200P63 grey	00030120GS
Bokwiel										
	200	50	140 x 115	105 x 80/75	11		240	75	3478DPR200P63 grey	00030121GS
Bokwiel										
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	75	3478DPR200P63 black	00301039KK
Zwenkwiel										
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	75	3470DPR200P63 black	00301036KK



DPR grey  
metalen velg, grijze niet  
strepnde luchtband met  
lijnprofiel, rollager



DPR black  
metalen velg, zwarte  
luchtband met lijnprofiel,  
rollager

# OUTDOOR Luchtband

serie Alpha Basetech Air

	Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	90	310	150	3480PQR260P65 black/darkblue	00300299KK
Bokkwiel										
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	310	150		3488PQR260P65 black/darkblue	00300300KK
Zwenkwiel										
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	83	310	150	3480DQR260P65	00300689KK
Bokkwiel										
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	310	150		3488DQR260P65	00303589KK



PQR  
kunststof velg, luchtband  
met blokprofiel, rollager











DQR  
metalen velg, luchtband  
met blokprofiel, rollager

# OUTDOOR

## Luchtband

Toebehoren banden

		Wiel diameter [mm]	Wiel breedte [mm]		Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Binnenbanden</b> 	<b>Omschrijving</b>					
	Ø200 voor luchtband 200mm	200	50		PB200x50 tube	00301095KK
	Ø260 voor luchtband 260mm (PQR260 of DQR260)	260	85		PB260x85 tube	00300204KK
	Ø260 voor luchtband 400mm (PQR400 of DQR400)	400	100		PB400x100 tube	00300205KK
<b>Buitenbanden</b> 	<b>Omschrijving</b>					
	Ø400 lijnprofiel zwart	400	100		P400x100 2PL black	00300113KK
<b>Set van binnenband en buitenband</b> 	<b>Omschrijving</b>					
set binnenband + buitenband in Ø260 of Ø400mm	400				q400x100 4ply tire + tube	00300677KK

# OUTDOOR

## Lekvrije band

serie Basetech Foam / Puretech Foam



















		Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Asgat-Ø [mm]	Naaf lengte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
 <p>PNR (Basetech Foam) steekwagenwiel</p>	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, rollager</p>	260	82	20	74	75	PNR260x82-Ø20 HL74 yellow	00303327KK
 <p>PNR (Basetech Foam) kruiwagenwiel</p>	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, rollager + as Ø10mm</p>	260	82	20	74	75	PNR260x82-Ø20 HL74 black	00302922KK
		260	75	20	74	75	PNR260x75-Ø20 HL74	00304355KK
		260	75	25	74	75	PNR260x75-Ø25 HL74	00304356KK
 <p>DNP (Puretech Foam) kruiwagenwiel</p>	<p><b>Omschrijving</b></p> <p>Wielkern: polypropyleen, Loopvlak: lekvrije band, precisiekogellager + as Ø10</p>	400	90	10	129	145	PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle	00301531KK
	<p><b>Omschrijving</b></p>	400	90	10	129	145	DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle	00301238KK

# OUTDOOR Lekvrije band

serie Alpha Basetech Foam

Dyn. draagvermogen:	75 kg
Wieldiameter:	260 mm
Temperatuur:	°C
Bouwhoogte:	310 mm
Rolweerstand	● ○ ○ ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Plaatafmeting [mm]	Boutgatafstand [mm]	Bevestigingsgat [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel									3480PNR260P65 yellow/darkblue	00302065KK
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	90	310	75		
										
Bokwiel									3488PNR260P65 yellow/darkblue	00302066KK
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	310	75			
										



PNR  
kunststof velg, lekvrije  
rubberband, rollager

























# MEDISCH

Apparatuur	154
Bedwielen	155

serie Levina

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 mm
Temperatuur:	- 10 / + 40 °C
Bouwhoogte:	161 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ● ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ● ○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Stift- $\varnothing$ [mm]	stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
Zwenkwiel										
	125	32	22	45	38	161	100		5370PJP125R05-22x45	00035257HK
Zwenkwiel met dubbele rem										
	125	32	22	45	38	161	100		5377PJP125R05-22x45	00035258KK



PJP  
polypropyleen kern, grijs  
niet strepend  
thermoplastisch rubber,  
precisiekogellager

Aantallen en levertermijn  
wielen op aanvraag

# MEDISCH Bedwielen

Rusthuis bedwielen

Serie Agila Supratech

Dyn. draagvermogen:	100 kg
Standaard:	EN 12530
Wieldiameter:	125 - 150 mm
Temperatuur:	- 20 / + 60 °C
Bouwhoogte:	163 - 188 mm
Rolweerstand	●●●○○
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

Kenmerken

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Stift- $\phi$ [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)	125	32	28	96	41	163	100		2474PJP125R26-28S45 4xM8	00061252UK
	150	32	28	96	45	188	100		2474PJP150R26-28S45 4xM8	00035658KK
2 Standen wiel (vrij en geremd)	125	32	28	96	41	163	100		2476PJP125R26-28S45 4xM8	00061253UK
	150	32	28	96	45	188	100		2476PJP150R26-28S45 4xM8	00035659KK



PJP  
kunststof kern,  
thermoplastisch rubber,  
precisie kogellager

Aantallen en levertermijn  
op aanvraag

Dyn. draagvermogen:	150 kg
Standaard:	EN 12531
Wieldiameter:	125 - 150 mm
Temperatuur:	- 25 / - 25 °C
Bouwhoogte:	158 - 183 mm
Rolweerstand:	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid:	● ● ● ○ ○
Strepen:	● ● ● ○ ○
Roest bescherming:	● ● ● ○ ○

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Stift-Ø [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)	125	32	28	96	35	158	150		2044UAP125R26-28S45 4xM8	00035722UK
	150	32	28	96	40	183	150		2044UAP150R26-28S45 4xM8	00030631TL
2 Standen wiel (vrij en geremd)	125	32	28	96	35	158	150		2046XSX125R26-28S45 4xM8	00030908KK
	150	32	28	96	40	183	150		2046XSX150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00030608HK



**UAP**  
polyamide kern,  
polyurethaan loopvlak,  
precisiëkogellager




Aantallen en levertermijn  
en varianten op aanvraag



**XSX**  
polyamide kern,  
antistatisch polyurethaan  
loopvlak,  
precisiëkogellager

Aantallen en levertermijn  
op aanvraag

Dyn. draagvermogen:	125 - 150 kg
Standaard:	EN 12531
Wieldiameter:	125 - 150 mm
Temperatuur:	- 25 / - 25 °C
Bouwhoogte:	150 - 175 mm
Rolweerstand	●●●●●
Verplaatsingsgeluid	●●●○○
Strepen	●●●○○
Roest bescherming	●●●○○

	Wieldiameter [mm]	Wielbreedte [mm]	Stift-Ø [mm]	Stiftlengte [mm]	Uitlading [mm]	Bouwhoogte [mm]	Dyn. draagvermogen [kg]	Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)</b> 	125	12	28	96	375	150	125		2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8	00032918KK
	150	15	28	96	45	175	150		2944UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00033077UK
<b>3 Standen wiel (vrij, geremd en fixeer)</b> 	125	12	28	96	375	150	125		2944USX125R26-28S45 RAL 9002 4xM8	00063533UK
	150	15	28	96	45	175	150		2944USX150R26-28S45 RAL 9002 4xM8	00039838KK
<b>2 Standen wiel (vrij en geremd)</b> 	125	12	28	96	375	150	125		2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8	00032977UK
	150	15	28	96	45	175	150		2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00035803UK







UAP  
polyamide kern, polyurethaan loopvlak,  
precisie kogellager

Aantallen en levertermijn en varianten op  
aanvraag



USX  
polyamide kern,  
antistatisch polyurethaan  
loopvlak,  
precisie kogellager

Aantallen en levertermijn  
op aanvraag

				Levertijd	Artikel omschrijving	Artikel nummer
<b>Dubbele pedaal</b>						
					Double Lever 30 - grey	00035425KK
					Double Lever 45 left - grey	00035428KK
					Double Lever 45 right - grey	00035433KK
					Lever 180 30 - silver	00035438KK
<b>Doppen</b>						
					Leverplug green	00031858KK
					Leverplug red	00031859KK
					Change Lever 24	00002878KK
					Change Lever 28	00004941KK
					Change Lever 65	00008215KK

**Voorbeeld doppen**

De doppen zijn eenvoudig in de pedalen te plaatsen.



Min bestelhoeveelheid en levertermijn op aanvraag

**Overige**

Andere accessoires en toebehoren mogelijk op aanvraag







Tragt. 5t

VSG A 37/2-M7

HEGLA

INTERPANE



# SPECIALS

Overige mogelijkheden

162

# OVERIGE MOGELIJKHEDEN





# VOOR ELKE EIS DE JUISTE SERVICE



## CAD SERVICE – GEWOON SNELLER

Met onze CAD Service spaart u waardevolle werktijd en verhoogt u de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen. Daarvoor staat de rijk geschakeerde TENTE productwereld u 24 uur per dag ter beschikking in onze online-bibliotheek. Wij ondersteunen uw constructie- en ontwikkelingsafdeling met talrijke 2D en 3D-bestandsformaten en onze teams verstrekken u desgewenst ook graag advies.





#### **ONS TESTCENTRUM – HET DAGELIJKS LEVEN ALS BENCHMARK**

De toepassing van wielen en zwenkwielen in het dagelijks leven houdt zich niet aan normen. Daarom liggen de door tests gestelde eisen vaak ver boven die van de standaards. Wielen, zwenkwielen of losse onderdelen – het maakt niet uit: in onze testlaboratoria moet elk onderdeel aan de duidelijk verscherpte eisen voldoen. Zo proberen wij de te testen onderdelen onder andere in een temperatuurkamer uit. Daar worden de producten onder invloed van extreme temperaturen aan de meest uiteenlopende trek- en drukproeven onderworpen. Bovendien controleren wij ook de statische en dynamische belastbaarheid boven de norm. Hetzelfde geldt voor de wisselende lasten bij continue zwenk- en starttests. Het samenspel van de producten met de ondergrond testen wij op de meest uiteenlopende bestratingen.


Onze wielen en zwenkwielen moeten bij de analyse van het slijtagevolume en tevens in het kader van zoutsproeitests telkens een uitmuntende duurzaamheid en bestendigheid bewijzen. Het resultaat zijn oplossingen die door premiumkwaliteit overtuigen en de mobiliteit van uw toepassing aantoonbaar verbeteren.

#### **HANDELSONDERSTEUNING – KWALITEIT OP AFROEP**

Onze beproefde standaardproducten voor de vakhandel zijn normaliter altijd voorradig en op korte termijn beschikbaar. Zo hebt u te allen tijde toegang tot de benodigde artikelen. Voor de samenstelling van een sterk assortiment staan onze competente commerciële medewerkers u met grondige marktkennis ter beschikking.





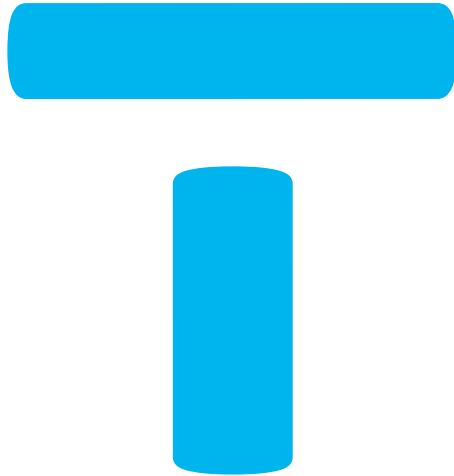



**TENTE NV - SA**  
T +32 9 388 69 51  
E [info.be@tente.com](mailto:info.be@tente.com)  
[www.tente.com](http://www.tente.com)

**TENTE Wielen B.V.**  
T +31 252 62 03 54  
E [info.nl@tente.com](mailto:info.nl@tente.com)  
[www.tente.com](http://www.tente.com)