

PRODUKTOVÁ ŘADA SMILES

 40 kg  71,5 - 90,5 mm  50 mm



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VIDLICE

STRANY: 4-7



KOLA

STRANY: 8-11



UCHYCNÍ

STRANY: 12-18



LEPŠÍ MOBILITA V PRÉMIOVÉ KVALITĚ

TENTE věří v chytré řešení mobility, která zdatelně zkvalitňuje životy lidí a jejich pracovní prostředí. TENTE řešení zvyšují produktivitu, zajišťují bezpečnost a odkrývají nové obzory ve věcech designu a odolnosti stejně jako šetrnosti k životnímu prostředí. Přední výrobci a firmy z různých průmyslových odvětví se spoléhají na tyto faktory a naši vysokou kvalitu produktů.

Na následujících stranách najdete technické informace o naší produktové řadě SMILES. Také Vám představíme hodnotu, kterou toto řešení pohyblivosti nabízí Vaší organizaci. Klíčové vlastnosti jsou:

Pestrobarevný design

Medvídek, kravička, kočička či letadýlko. Dostupných několik variant.

Neznačující běhoun

Běhoun nezanechává stopy na povrchu ani při dlouhodobém používání. Povrch může být dřevěná podlaha nebo dlažba.

Oceněný design

Design oceněn prestižními cenami od mezinárodních porotců.



reddot design award

VIDLICE




FEATURES



Zabezpečené stání

Brzda kola pro manuální ovládání.

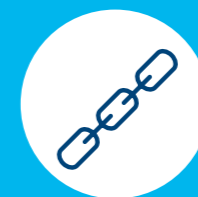

Robustní tělo kola

Dvojité kolečko s vysokou stabilitou a nízkou stavební výškou.



Různé druhy designu

Medvídek, kravička, kočička či letadýlko. Dostupných hned několik variant.



Barevná variabilita

Barvy mohou být sladěny s designem produktu. Prosím kontaktujte nás pro Vaši barvu. Standartní barvy:



Oceněný design

Oceněno prestižními cenami od mezinárodních porotců

VIDLICE

Tyto vidlice jsou vyrobeny ze vstřikovaného polyamidu. Barva vidlic, kola a celkové provedení může být navržena podle vašich potřeb. Materiály v těchto kolech jsou testovány v našich laboratořích v souladu s Evropskými standardy. V souladu s RoHS a REACH regulacemi Evropské unie. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky nebo chrom.



Otočné kolo

Kolo a vidlice jsou otočné, což usnadňuje manévrovatelnost.

Brzda kola


Manuální brzda na kolo zabraňuje nežádoucímu pohybu.

Technické data a dostupnost



i	Typ vidlice	Otočné kolečko	Otočné kolečko s brzdou
	Název produktu	5520	5525
	Materál	Polyamid	Polyamid
	Celková výška	71,5 mm	71,5 mm
	Ložisko kola	Kluzné uložení	Kluzné uložení
Opisný rádius	Kolečko Ø 50 mm	Medvídek: 120 mm Kočička: 120 mm Kravička: 140 mm Letadýlko: 133 mm	Medvídek: 120 mm Kočička: 120 mm Kravička: 140 mm Letadýlko: 133 mm

Ložisko otočné hlavy

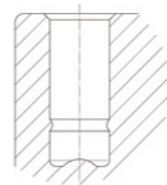

Kluzné ložisko pro uchycení čepem.

RŮZNÉ DRUHY DESIGNU

Naše řada SMILES nabízí širokou škálu různých typů provedení. Po konzultaci je možné navrhnout design podle Vašeho přání. Prosím kontaktujte nás: www.tente.com/locations



Medvídek



Kravička



Kočička



Letadýlko

KOLA




VLASTNOSTI




Optimalizovaná mobilita

Nízký valivý a otáčivý odpor poskytuje perfektní ovladatelnost

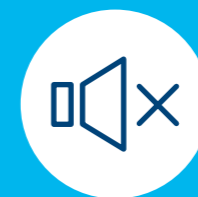

Tichý chod

Kola pro pracoviště, kde je potřeba eliminovat hlučnost

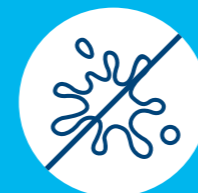

Nebarvící běhoun

Běhoun nezanechává stopy na povrchu i při dlouhodobém používání. Povrch může být dřevěná podlaha nebo dlažba.



Neznačující běhoun

Kola s nízkým opotřebením a minimální údržbou.

KOLA

Charakteristika těchto koleček záleží na materiálu. Kola mají nízkou míru opotřebení a minimální potřebu čištění. Běhoun je nebarvící, tudíž nepoškodí povrch i po delším používání. Může být použit i na podlahy z neošetřeného dřeva či přírodního kamene.

 



Supratech
Vysoce všestranné kolečko s běhoun z termoplastické gumy




Basetech
Odolné a lehké polypropylenové kolečko

Technické data a dostupnost

				
i	Název produktu	Supratech	Basetech	
	Popis produktu	PJI	POI	
	Materiál běhounu	Termoplastická guma	Polypropylen	
	Tvrdost běhounu	Shore A 87	Shore D 65	
	Materiál středu kola	Polypropylen	Polypropylene	
	Teplotní rozmezí	-10 °C/ +40 °C	-10 °C/ +40 °C	
Ppois	Šířka středu	8,5 mm	8,5 mm	
	Typ ložiska	Kluzné ložisko	●	●
		Jehlové ložisko	-	-
		Věnečkové ložisko	-	-
Přesné kuličkové ložisko		-	-	
Nosnost	Kolo Ø 50 mm	40 kg	40 kg	

Produkty označené "●" jsou dostupné. Produkty označené "-" nejsou zahrnuty v běžném sortimentu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte

typ ložiska

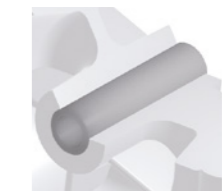

Kluzné uložení pro krátké vzdálenosti.



Nosnost

Kapacita nosnosti závisí na vidlici a kolu. Toto bylo testováno a splňuje požadavky dané EN 12528. Při použití 4 kol, můžete vypočítat nutnou nosnost následovně: Součet váhy aplikace plus přidaná váha dělená 3 koly.

$$\frac{\text{Váha Vaší aplikace} + \text{nosnost}}{3} = \text{Kapacita nosnosti jednoho kola}$$

UCHYCENÍ




VLASTNOSTI



Rychlá montáž

Rychlá montáž díky uchycení čepem.

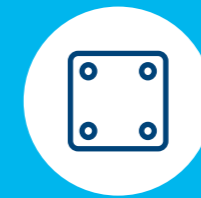


Různé možnosti uchycení

Široký sortiment uchycení v různých velikostech.

UCHYCENÍ PLOTNOU

Pro kola s dírou pro čep. Jsou dostupné plotny různých uchycení a rozměrů.

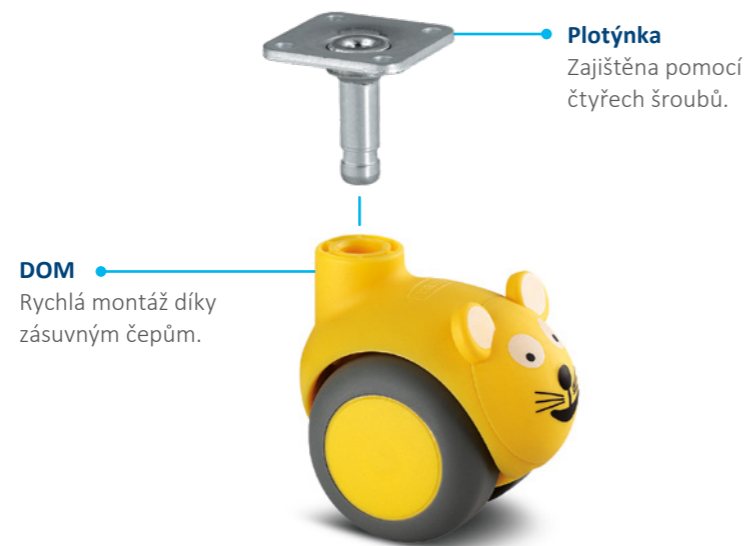

Technické data a dostupnost




i	Typ čepu	Čep s plotnou	Čep s plotnou	Čep s plotnou	Čep s plotnou
	Popis produktu	P41	P41	P40	P41
	Velikost plotny	38 x 38 mm	42 x 42 mm	60 x 60 mm	65 x 65 mm
	Rozteč děr	27 x 27 mm	32 x 32 mm	48/38 x 48/38 mm	47/42 x 47/42 mm
	Díra plotny Ø	5,1 mm	5,1 mm	6,3 mm	6,3 mm
	Kompatibilní s dírou pro čep Ø	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Popis					
	Celková stavební výška s plotnou*	+11 mm	+11 mm	+11 mm	+9,5 mm

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte

UCHYCENÍ ČEPEM SE ZÁVITEM

Pro kola s dírou pro čep. Čepy se závitem je dostupné v různých provedeních a rozměrech.

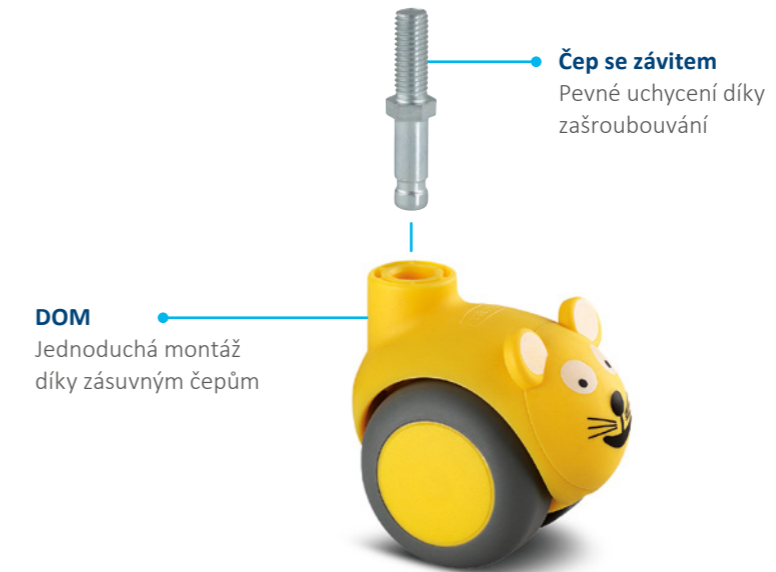

Technické data a dostupnost



i	Typ čepu	Čep se závitem	Čep se závitem	
	Popis produktu	S70	S70	
	Rozměry čepu se závitem	M8 x 15 mm M10 x 10 mm M10 x 15 mm M10 x 25 mm M10 x 35 mm M10 x 50 mm	M10 x 78 mm	
	Kompatibilní s dírou pro čep Ø	10 mm	10 mm	
	Popis			
		Celková stavební výška s čepem*	+6 mm	+0 mm

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte

UCHYCENÍ ROZTAŽNOU VLOŽKOU

Dostupné v několika různých velikostech a provedeních



Technické data a dostupnost

Description	Typ čepu	Roztažná vložka, kruhová	Roztažná vložka, čtvercová
	Označení produktu	R07	R47
	Rozměry roztažné vložky	Ø 19 - 21,5 mm Ø 21,5 - 24 mm Ø 24 - 27 mm Ø 27 - 30 mm Ø 31 - 35 mm	21,5 - 24 mm 24 - 27 mm 27 - 30 mm 32 - 35 mm 36 - 40 mm
	Kompatibilní s dírou pro čep Ø	10 mm	10 mm
Celková výška	Celková stavební výška s roztažnou vložkou*	+9 mm	+9 mm

* Pro více informací o možnostech aplikace roztažných hmoždinek nás prosím kontaktujte.

SYSTÉM ZÁSUVNÝCH ČEPŮ

Různé druhy zásuvných čepů pro rychlou a snadnou montáž, což umožňuje rychlou instalaci a efektivní fixaci.



Technické data a dostupnost

Popis	Typ čepu	Límcový čep s kroužkem	Límcový čep s pojistným kroužkem	Límcový čep se syntetickým pojistným kroužkem
	Popis produktu	B10	B11	B40
	Rozměr čepu (Ø x délka)	9 x 24 mm 10 x 20 mm 11 x 20 mm 11 x 30 mm	10 x 33 mm	11 x 20 mm
	Kompatibilní s dírou pro čep Ø	10 mm	10 mm	10 mm
Celková výška	Celková stavební výška s čepem*	+4,5 mm	+0 mm	+4,5 mm

* Pro více informací o možnostech zásuvných čepů nás prosím kontaktujte.

REDUKCE

Pro snadnou a pevnou montáž pod různé aplikace, toto uchycení čepů může být použito s různými redukcemi.



Technické data a dostupnost



i	Typ jecku	Kruhová redukce do trubky	Čtvercová redukce do trubky	Kruhová redukce pro dřevěný nábytek
	Popis produktu	R20	R40	H40
	Kompatibilní s produktem	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm	B10 11 x 30 mm
	Redukce Ø / límec Ø	14 / 18 mm 15 / 18 mm 16 / 18 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 19 / 21 mm 20 / 21 mm 22 / 25 mm 23 / 26 mm	16 / 20 mm 17 / 19 mm 18 / 20 mm 21 / 23,5 mm 22 / 24,5 mm 23 / 25,5 mm 26 / 30 mm	15 mm
	Socket height	36 mm	36 mm	36 mm

DALŠÍ VLASTNOSTI



Nezávadné materiály

V souladu s RoHS a REACH regulacemi Evropské unie. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky nebo chrom.




Testovaná kvalita

Testováno v našich laboratořích.

ROZMANITOST SE SYSTÉMEM

Všechny naše produkty mají své specifické výhody. Zda je to vysoký standard designu, speciální aplikace nebo výjimečné kapacity nosnosti – naše řady dokážou uspokojit Vaše požadavky a mohou být upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinými modely.

Od správných rozměrů a technických specifikací po požadované konfigurace, naše produktové řady jsou schopny nabídnout ideální řešení – cokoliv potřebujete. Zkontaktujte nás pro více informací nebo navštivte naše webové stránky: www.tente.com

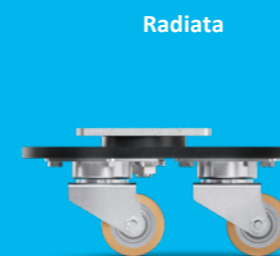

1.200 - 1.500 kg
80 mm



150 - 350 kg
160 - 200 mm



100 - 150 kg
100 - 200 mm



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Forma



125 - 150 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora




60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

E-Drive

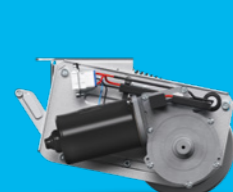

125 mm

Alpha



70 - 500 kg
80 - 200 mm

Delta



300 - 600 kg
125 - 200 mm

Delta twin



600 - 750 kg
125 - 200 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Zeta



300 - 800 kg
125 - 250 mm

Kappa



300 - 3.000 kg
80 - 300 mm

Kappa flex



360 - 750 kg
160 - 200 mm

Omikron



900 - 11.000 kg
100 - 500 mm

Lumina



10 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

ODBORNOST KTERÁ INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NÁS

Jsme globální společnost, která působí na pěti kontinentech. To znamená podporu se službami v místních podmínkách spolu s hlubokými znalostmi. Dodatečně, naši experti na řešení Vám poradí ten nejlepší koncept mobility pro Vaše potřeby. Klikněte zde, abyste našli Vaši nejbližší TENTE lokaci:

www.tente.com/locations

ZVYŠTE JSOU EFEKTIVITU

Naše inteligentní řešení mobility Vám pomáhá šetřit čas, snahu, energii, a provozní výdaje. Toto Vám umožňuje vylepšit Vaše provozní metody a pracovní podmínky, čímž optimalizujete své procesy a zajišťujete vyšší produktivitu, výdělečnost a bezpečnost. Dotažte se na náš katalog řešení nebo si přečtěte, jak naši zákazníci profitují z řešení šitých na míru na naší webové stránce: www.tente.com/solutions

UŠTŘETE ČAS STRÁVENÝ ROZVOJEM

Na naší webové stránce najdete technické výkresy, produktové technické listy, 2D a 3D CAD soubory v různých formátech: www.tente.com/smiles

ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ

Kromě naší informativní webové stránky můžete snadno stáhnout různé katalogy a brožury o řešení mobility, zákaznických referencí a mnohem víc: www.tente.com/download





www.tente.com



PRODUKTIVITA



BEZPEČNOST



DESIGN



ODOLNOST



PROSTŘEDÍ